

# 象印パワーホイストマン

世界初 充電ドライバー式超小型ポータブルホイスト

## 特長


専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。

ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。


電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。また、パワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることもできます。

380kgのみロングライフチェーンを使用しています。

**EHMF-12.5**  
■定格荷重  
**125 kg**




標準付属品  
●ビット(ビット軸受)  
●ハンドル

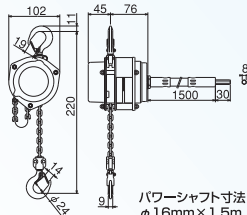


パワーシャフト寸法:  
φ16mm×1.5m

**EHMF-20**  
■定格荷重  
**200 kg**




標準付属品  
●ビット(ビット軸受)  
●ハンドル

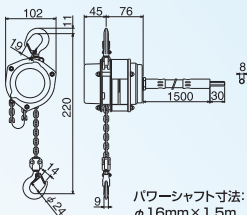


パワーシャフト寸法:  
φ16mm×1.5m

**EHMF-38**  
■定格荷重  
**380 kg**



標準付属品  
●ビット(ビット軸受)  
●ハンドル

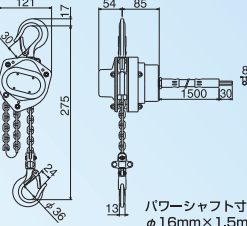

パワーシャフト寸法:  
φ16mm×1.5m

## 4種類の駆動方式

**パワーシャフト & 電動ドライバー方式**



電動ドライバーはお客様で  
ご用意下さい。

**パワーシャフト&ハンドル方式**



電動ドライバーの代わりに  
ハンドルで操作して下さい。

**電動ドライバー直結方式**



パワーシャフトを取外し、  
ビットを取付けて電動ドライバー  
で駆動して下さい。  
(電動ドライバーは、お客様で  
ご用意下さい。)

**ハンドル直結方式**



パワーシャフトを取外し、  
ビットを取付けて、ハンドル  
で操作して下さい。

## ■主な仕様

型式	商品コード	充電式電動 ドライバーの 種類	パワーシャフト使用時		直結使用時		標準揚程 (m)	試験荷重 (kg)	フック間 最小距離 (mm)	パワーシャフト の長さ (mm)	ロードチェーン 線径×ピッチ (mm)	自 重 パワーシャフト 使用時(kg)	バーコード No.
			定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)	定格荷重 (kg)	巻上速度 (m/min)							
EHMF-12.5	EHMF-K1250	12V 以上	125	3	125	3	5	125%	220	1.5	3 × 9.3	4.0	4937510080214
<b>EHMF-20</b>	EHMF-K2050		200	1.8	200	1.8					5	125%	3 × 9.3
EHMF-38	EHMF-K3850	14.4V 以上	380	1.7	380	1.7	5	125%	275		4.3 × 12	5.5	4937510080412

注1) 標準品は、パワーシャフト(1.5m)・ロードチェーン(標準5m)とビット(ビット軸受)・ハンドル付です。又、本体・パワーシャフト・ビット(ビット軸受)及びハンドルだけの要望にも応じます。

注2) パワーシャフト使用時及び直結使用時の巻上速度は、電動ドライバーが1,300回転/毎分時の概算速度です。

注3) EHMF-38型(定格荷重380kg)タイプには、14.4V用充電式電動ドライバーを必ずご使用下さい。

注4) 電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーは使用出来ません。

注5) パワーシャフト2.5m仕様(オプション)もご用意しています。