

EA988MB-3(ストラッププラー)取扱説明書


Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・能力…2トン
- ・最大巻取り長さ…1.7m
- ・フレームサイズ…350×幅65mm
- ・ストラップサイズ…巾25mm×3.6m
- ・フック口巾…25mm
- ・レバー長…480mm
- ・重量…3.2kg

(各部の名称)

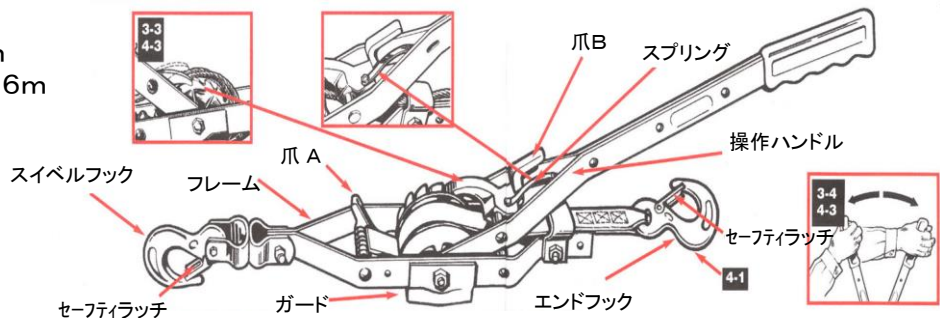

◆ストラップの引き出し方

- ① 上図の状態でお指を(操作ハンドルのY字の部分)にあるスプリングにあて、スプリングを押し込みます。
- ②-①のまま、操作ハンドルをスイベルフック側へ止まるまで倒します。
レバーをスイベルフック側から“カチッ”という音がするまで引き上げると、ストラップが少し引き出せます。
- ③ ②、③を繰り返してストラップを引き出していきます。
※ベルトに荷重が掛かっていない時は、エンドフックをポール等にかけて、本体を引っ張って下さい。

◆使用方法(ラチェットの操作方法)

- ① ラチェットを解除する前に荷重のかかっている荷物がサポートされているか確認してください。
- ② 上図の状態でお指を(操作ハンドルのY字の部分)にあるスプリングにあてスプリングを押し込みます。
(爪Bはラチェットホイールから離れました。)
- ③-②のまま、レバーをスイベルフック側へ倒します。
(爪Aもラチェットホイールから離れる準備ができました。)
- ④ 操作ハンドルをスイベルフック側から“カチッ”という音がするまで引き上げたスイベルフック側に戻します。
**** 操作ハンドルは片手で操作し、もう片方の手はユニットには触れないで下さい。**
- ⑤ 適度の調節ができましたら、操作ハンドルをとめて(Y字の部分)にあるスプリングを押しもどしラチェットを利かせます。(写真右)
- ⑥ 操作ハンドルを前後に動かせばストラップは巻き取られて行きます。



安全のために

<p>必ず取扱説明書をお読み下さい。</p>	<p>使用前に確認して下さい。ケーブル、ストラップに「擦れ」や「傷」がある時は使用しないで下さい。</p>	<p>常に“引く”方向に使用して下さい。</p>	<p>ユニットに、指・髪・服等が巻き込まれないようにして下さい。</p>	<p>可動部分に指や手を近づけないで下さい。</p>	<p>吊荷に人を乗せないで下さい。</p>
<p>パーツ、アクセサリは他社のものを使用しないで下さい。</p>	<p>適正荷重内でスプリングかアイボルトを使用して下さい。</p>	<p>フックの中央を使用し、安全ラッチが閉じていることを確認して下さい。</p>	<p>操作ハンドルをパイプ等で延長して使用しないで下さい。</p>	<p>使用荷重を超えるものは使用しないで下さい。</p>	<p>ストラップ、ケーブルを鋭い角の所で使用しないで下さい。</p>
<p>フックの先端を使用しないで下さい。</p>	<p>フックの先端を使用しないで下さい。</p>	<p>フックの先端を使用しないで下さい。</p>	<p>フックの先端を使用しないで下さい。</p>	<p>プラーケーブルの撒き終わりを引っかけないで下さい。</p>	<p>決して分解、加工はしないで下さい。</p>