

EA991CF-2 (グリスポンプ) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様


- ・容量…500cc
- ・グリスホース…300mm
- ・全長…395mm(ノズル175mm)

◆ 各部の名称




⚠ 警告

- ・このポンプはグリスを408kg/cm²でポンプします。力をかける時はシール、各パーツにダメージを与えないように注意が必要です。
- ・918 kg/cm²以上の力を加えると破裂する恐れがあります。
- ・下記以外の方法でグリスを充填すると、エアポケットができますので注意して下さい。

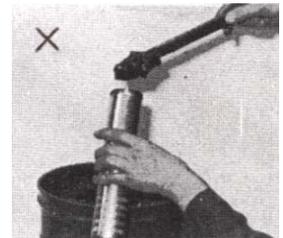


◆ カートリッジ(EA991C-10)の取付


1. ピストンロッドを最大に伸ばして下さい。
2. カートリッジ(EA991C-10)からキャップを外して下さい。
3. バレルにカートリッジ(EA991C-10)を差込んで下さい。
4. ヘッド部分をバレルに取付けて下さい。

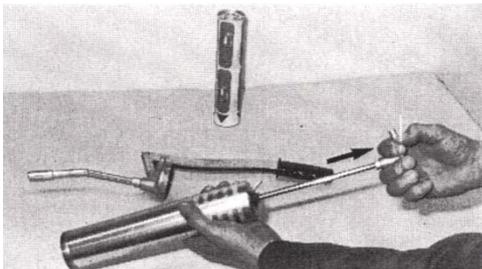


5. グリースが冷たかったり、カートリッジに破損がある場合、写真のようにピストンを動かして下さい。

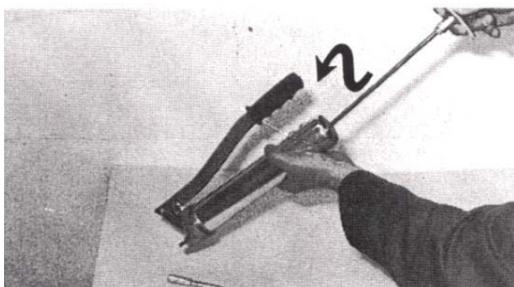

6. a) ピストンロッドを最大に伸ばして下さい。
b) ピストンロッドを押しながら、リリースタブを押しして下さい。

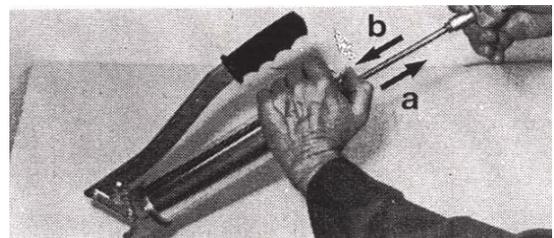


7. バレルを1/2回転させて空気を抜いて下さい。
8. a) ノズルとカプラーをヘッドに取付けて下さい。
b) 写真の矢印のようにレバーを引いて下さい。
c) エアがすべて排出されれば使用準備完了です。

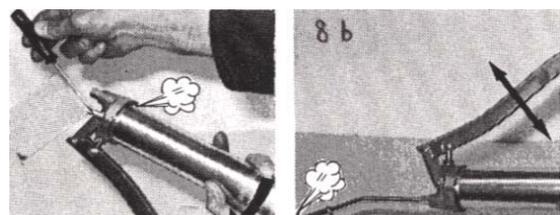

◆ 充填ポンプでグリースを充填する。

1. 最初の充填の前にエアーを排出させて下さい。

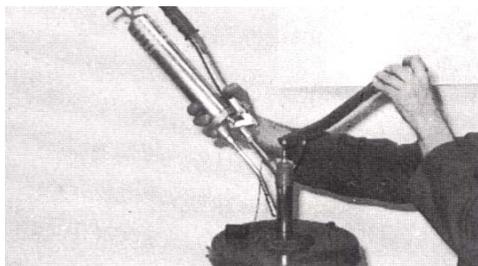

2. ポンプのレバーを引いて、充填して下さい。
グリースの入れすぎに注意して下さい。



3. 上記の6～8に従って下さい。

◆ 直接グリースを充填する。

1. バレルを直接グリスに差込み、ピストンをゆっくり引いて下さい。

2. ヘッド部分をバレルに取付けて下さい。

3. 上記の6～8に従って下さい。




◆ 使用方法

1. ノズルまたはホースを取付けて下さい。

2. カプラーの先端を緩め、グリースニップルにはめ込み、4つのつめでしっかり固定されるように締め付けて下さい。

3. ピストンを押して、グリースに加圧し、レバーを広げると、グリースが吐出されます。

4. レバーを最大に広げる事ができないような狭い場所でも使用できます。右記写真のようにレバーを半分緩めるだけ十分なパワーが得られます。

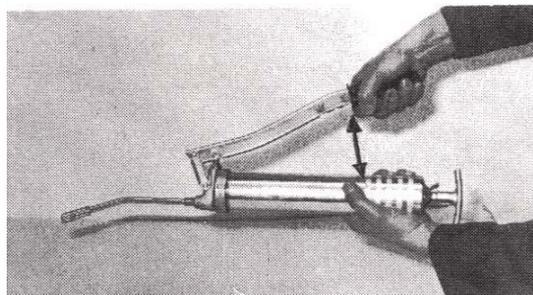

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929