


- 重作業用で頑丈
- ヘッド部分は鋳鉄製

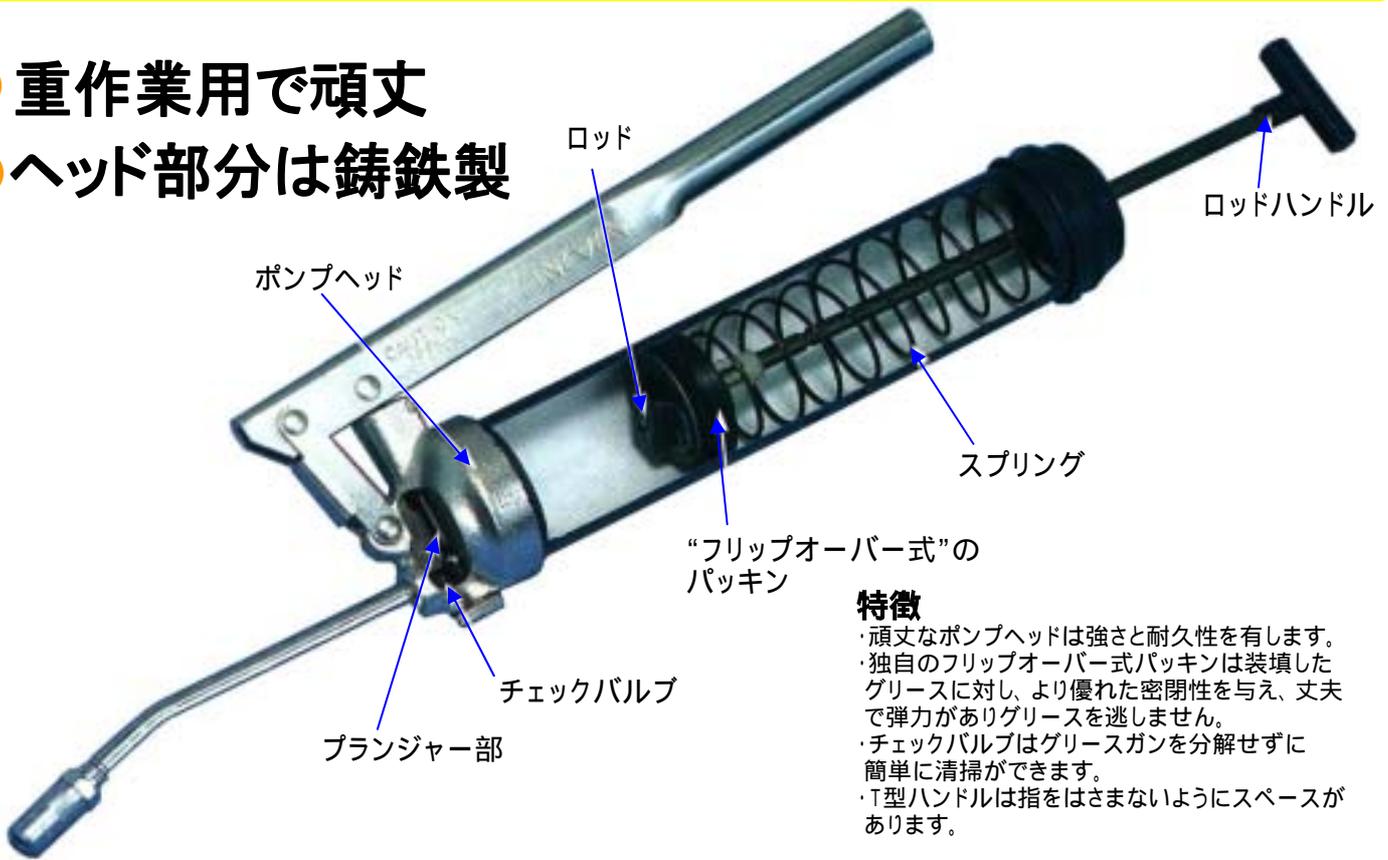

### 特徴

- ・頑丈なポンプヘッドは強さと耐久性を有します。
- ・独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリースに対し、より優れた密閉性を与え、丈夫で弾力がありグリースを逃しません。
- ・チェックバルブはグリースガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
- ・T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。

### スタンダードタイプ



容量: 450g(充填)  
エキステンション: 152mm  
(カプラー付)  
全長: 553mm 重量 1.8kg  
バレル径 57mm  
ヘッド部分は鋳鉄製  
ノズルネジ径 1/8NPT

### グリースニップル

(別売)

素材が非常に硬く熱処理加工しているため、ニップルのノズルの削れ、グリースの漏れの心配がありません。


ネジサイズ M10 × P1.0



ストレート



45°タイプ

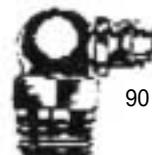

90°タイプ

