

# EA991CN-1~10 グリースポンプ



CN-1

廃番

軽量スタンダードタイプ



CN-2

安定プロスタンダードタイプ



CN-3

毎日プロハードタイプ



CN-4



CN-10

ガンスタンダードタイプ


●手詰め用

●蛇腹カートリッジは御利用いただけません。

	EA991CN-1	EA991CN-2	EA991CN-3	EA991CN-4	EA991CN-10
タンク	500ml				
	スチール		合金スチール		
付属ノズル	 カプラー付150mmスチールノズル			カプラー付450mmフレキホース (サーモプラスチック製)	
エア抜きバルブ	無し	付			
ロッド	T型				
ハンドル	プラスチック		ゴム		ビニールコーティング
押し出しパーツ	ゴム	平板+ゴム			

●エア抜きバルブ...タンク内のエアを抜き確実にグリースのみを押し出せます。

EA991CN-1...ハンドルワークが軽くヘッドの重さも他に比べて軽い。  
 EA991CN-2...吐出の為にピストンにブレがなく確実に圧力をかけれる。  
 EA991CN-3...軽すぎず重すぎず安定したグリス吐出を実現できます  
 EA991CN-4...安定したグリス吐出のフレキホースタイプ。  
 EA991CN-10...片手で扱え、構造もCN-3と同様安定しています。

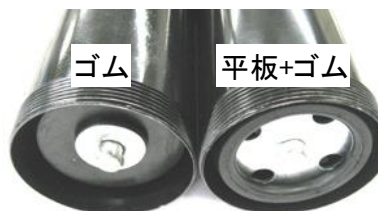

平板+ゴムはより確実にグリースを押し出します。



※標準…元から装備されています ●…アクセサリとして追加でご購入頂ければ取り付け可能 X…取り付けできない

商品	ホース		カプラー			先端アダプター				エア抜キバルブ	充填ニップル
	フレキシブル300mm	フレキシブル450mm	標準	耐漏強力	スイベル式	90°カプラー	ニードル	ロングニードル	極細ニードル		
品番	EA991CN-300	EA991CN-400	EA991CN-101	EA991CN-102	EA991CN-104	EA991CN-103	EA991CN-111	EA991CN-112	EA991CN-104	EA991CN-115	EA991CN-114
EA991CN-1	●	●	標準	●	●	●	●	●	●	X	X
EA991CN-2	●	●	標準	●	●	●	●	●	●	標準	X
EA991CN-3	●	●	標準	●	●	●	●	●	●	標準	標準
EA991CN-4	●	標準	標準	●	●	●	●	●	●	標準	標準
EA991CN-10	●	標準	標準	●	●	●	●	●	●	標準	標準

廃番

