

# ESCO オリジナル スチール製ツールワゴン

STEEL  
TOOL  
WAGON

## CURVE series

カーブシリーズ

お客様組立品

### 4段ツールワゴン

品番 EA956BB-1

価格 86,500円 (税抜)

- サイズ…677(W)×459(D)×1,000(H)mm
- 引出し内寸…569(W)×397(D)×75(H)mm×4個
- 重量…55kg ●耐荷重…650kg(各引出し:45kg)
- 材質…スチール ●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付 ●キャスター材質…ポリプロピレン

★チャーター便の為、通常納期+2~3日となる場合がございます。また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。



お客様組立品

### 5段ツールワゴン

品番 EA956BB-2

価格 79,600円 (税抜)

- サイズ…677(W)×459(D)×1,000(H)mm
- 引出し内寸…小:569(W)×397(D)×75(H)mm×1個 大:569(W)×397(D)×154(H)mm×4個
- 重量…72kg ●耐荷重…650kg(各引出し:45kg)
- 材質…スチール ●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付 ●キャスター材質…ポリプロピレン

★チャーター便の為、通常納期+2~3日となる場合がございます。また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。



## 特長

高品質

安全設計

頑丈



#### カーブコーナー

カーブコーナーでケガをしにくい安全設計!!



#### 手にフィット!

人間工学に基づいた楕円形ハンドルで握りやすい。



#### レバー付き

引き出し一段ごとにレバー付で、移動中に開く心配がありません。




#### キャスターが違う

ブレーキ付のベアリング入りキャスター。




#### セントラルロックシステム

1つの鍵で引き出し全てのロックがかかります。

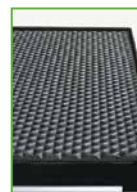

#### 耐久性抜群!

天板には耐久性に優れたEVA製マット。

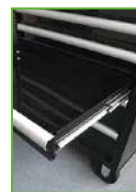

#### フルスライドレール

ボールベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。

## STRAIGHT series

ストレートシリーズ

お客様組立品

### 6段ツールワゴン

品番 EA956BA-1

価格 76,000円 (税抜)

- サイズ…671(W)×459(D)×884(H)mm
- 引出し内寸…小:569(W)×397(D)×75(H)mm×4個 大:569(W)×397(D)×154(H)mm×2個
- 重量…51kg ●耐荷重…500kg(各引出し:36kg)
- 材質…スチール ●天板用滑り止めマット付
- 鍵2本付 ●キャスター材質…ポリプロピレン

★チャーター便の為、通常納期+2~3日となる場合がございます。また、車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。



## 特長

高品質

頑丈



#### セントラルロックシステム

1つの鍵で引き出し全てのロックがかかります。



#### 耐久性抜群!

天板には耐久性に優れたEVA製マット。



#### フルスライドレール

ボールベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。

## オプション品



整理整頓  
紛失防止対策に!



## ESCOオリジナル ツールワゴンの引出し内寸にピッタリ!

### ポリエチレンフォーム

黒 20mm 品番 EA956BB-101 価格 2,550円 (税抜)

赤 5mm 品番 EA956BB-103  
青 5mm 品番 EA956BB-104  
黄 5mm 品番 EA956BB-105

黒 10mm 品番 EA956BB-102 価格 1,830円 (税抜)

価格 560円 (税抜)

<共通仕様>  
●サイズ…565×397mm ●材質…発泡ポリエチレン



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

