


「売れてます」

マグネット特集

工場や現場のプロユース向けから、オフィスなどに便利なアイデア商品まで
エスコ便利カタログよりマグネット関連商品を厳選!

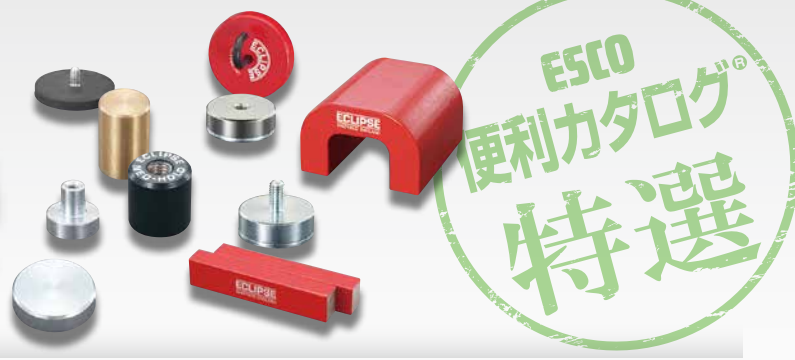

ESCO
便利カタログ
特選

マグネットフック

(アメリカ)

- 材質…フェライト
- 重量…70g

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GB-1	9.0	φ50	12	755円

マグネットベース(フック・アイボルト付)

(アメリカ)

- 材質…フェライト
- 重量…100g
- リング径…φ13mm

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GC-4	15.9	φ52	12	1,030円

超強力マグネット付アイボルト

(アメリカ)

- 材質…フェライト
- 重量…270g

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	リング内径 (mm)	税抜価格
EA781GC-6	43	φ81	φ15	1,380円

超強力マグネットフック(ネオジウム)

(イギリス)

- 材質…ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック
- 使用温度…80℃以下
- 重量…51g

品番	吸着力	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781ED-9	350N (35kgf)	φ32	6	1,500円

●10kgまで引っ掛けることができます。(1個価格)
●フック部は取り外し可能です。

マグネットフック

(アメリカ)

- フック部は取り外し可能。フックを裏向きにセットできるリバーシブル仕様
- 重量…140g

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GB-6	11	φ57	22	1,440円

超強力マグネットフック

(アメリカ)

- ネオジウム磁石
- 重量…70g

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GB-8	30	φ38	15	2,390円

●フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします

マグネットフック

(アメリカ)

- 材質…ネオジウム
- 重量…40g

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GB-9	18.0	φ29	11	1,600円

●フック部は上方に180度スイングします

マグネットフック(ネオジウム)

(アメリカ)

- 材質…ネオジウム磁石(N42)
- 銅・ニッケルメッキ仕上げ

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GB-106	8	φ16×35	889	470円
EA781GB-107	18	φ20×38	889	585円
EA781GB-108	24	φ26×42	889	935円
EA781GB-109	34	φ32×45	889	1,370円

強力マグネットベース

(アメリカ)

- 材質…フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)

品番	耐荷重	サイズ(mm)	重量	税抜価格
EA781GC-1	29kgf	φ67×9.5	160g	1,300円
EA781GC-2	43kgf	φ81×10	260g	1,600円

●穴にフックを取り付けられます。(7mm穴)
●スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。

マグネット付カラビナフック

(アメリカ)

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GB-10	20	φ28.4	5	1,600円

●材質…台座:強力ネオジウム磁石
カラビナ:アルミニウム
●フック内径…41×12mm

マグネット付二重リング

(アメリカ)

- 使用荷重…16kg
- サイズ…台座:φ28×14mm
リング:内径25×線径1.5mm

品番	税抜価格
EA781GB-12	1,580円

●材質…台座:強力ネオジウム磁石
リング:スチール (ニッケルメッキ)

ノブ付マグネット

(アメリカ)

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	口幅 (mm)	税抜価格
EA781GC-36	6.0	φ32	3.5	400円

- 材質…フェライト
- 重量…39g
- 標識やカギなど掛けることができます。

ノブ付マグネット

(アメリカ)

品番	耐荷重 (kg)	面サイズ (mm)	税抜価格
EA781GB-16	5.0	φ36	605円
EA781GB-17	9.0	φ50	640円
EA781GB-18	11	φ67	1,060円

- 材質…フェライト磁石・スチール
- 握りやすいノブ付
- クロムメッキ仕上げ
- 重量…-16:60g、-17:100g、-18:200g

ハンドマグネット

(アメリカ)

品番	最大吸着力	サイズ	税抜価格
EA781GB-40	45kg	133(W)×28(D)×89(H)mm	2,260円

- 板金や薄板の運搬に便利でフックとしての使用も可能です
- ハンドル部クリアランス…28×80mm ●重量…420g
- 本体の磁気を遮断するブロックが2個付属。磁石部分に取り付けることで他のツールを引き付けることなく保管が可能。

マグネットトレイ[ステンレス製]

(イギリス)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA5085M-31A	φ107	1,330円
EA5085M-32A	φ150	1,800円

- 裏面のマグネットには表面を保護するラバーコートが施されています
- 材質…ステンレス
- 裏面にマグネット付

マグネット式ツールホルダー

(イギリス)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-53A	345×24.5×14(H)	5,350円
EA951FX-54A	506×24.5×14(H)	5,950円

- 使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
- 非金属取付用ビス4本付

両面マグネットバー(ねじ止穴付)

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	吸着力(kg/cm)	税抜価格
EA762FG-601	330×25×20	3.6	3,370円
EA762FG-602	610×25×20	3.6	4,870円

- 大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します
- 材質…フェライト磁石、ニッケル
- 6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。

ハンドマグネット

(イギリス)

品番	吸着パイプ径	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA781BF-19	φ25mm	400	475	14,000円
EA781BF-20	φ25.4mm	900	725	21,600円

- ★磁気を解除するクイックリリースハンドル
- 吸着能力…6kg ●シャフト材質…アルミ
- 鉄の削りくずや小さな部品等を安全に素早くつかめます。
- 磁力解除機能付

マグネットリフター

(イギリス)

- ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
- 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れたネオジウム磁石使用

品番	吊上能力	重量	サイズ(mm)	フック穴径	税抜価格
EA984CD-51	125kg	50kg	150×76×116(H)	30×27mm	57,800円
EA984CD-52	250kg	100kg	210×90×148(H)	45×40mm	104,100円
EA984CD-53	500kg	200kg	281×106×191(H)	53×48mm	214,800円

マグネットクリーナー

(アメリカ)

- キャスト付でスムーズに作業できます
- 吸着能力…13.6kg
- シャフト材質…アルミ

品番	サイズ(mm)		重量(g)	税抜価格
	吸着部幅	全長		
EA781BF-51	368	1080	1580	7,390円

●マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。

ネオジウム磁石

磁気防止プレート付
超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●使用温度…80℃以下 (1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EE-1	5N (0.5kgf)	φ6×4.5	290円
EA781EE-2	13N (1.3kgf)	φ8×4.5	330円
EA781EE-3	25N (2.5kgf)	φ10×4.5	465円
EA781EE-4	60N (6.0kgf)	φ13×4.5	680円
EA781EE-5	95N (9.5kgf)	φ16×4.5	710円
EA781EE-6	140N (14kgf)	φ20×6	1,480円
EA781EE-7	200N (20kgf)	φ25×7	1,760円
EA781EE-8	350N (35kgf)	φ32×7	4,150円

磁気防止プレート付
超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●使用温度…80℃以下 (1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EE-11	5N (0.5kgf)	φ6×4.5	M3	315円
EA781EE-12	13N (1.3kgf)	φ8×4.5	M3	340円
EA781EE-13	25N (2.5kgf)	φ10×4.5	M3	525円
EA781EE-14	60N (6.0kgf)	φ13×4.5	M3	755円
EA781EE-15	95N (9.5kgf)	φ16×4.5	M4	730円
EA781EE-16	144N (14kgf)	φ20×6	M4	1,580円
EA781EE-17	200N (20kgf)	φ25×7	M4	1,640円
EA781EE-18	350N (35kgf)	φ32×7	M5	4,350円

磁気防止プレート付
超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●ねじを取り付けて使用できます
●使用温度…80℃以下 (1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EM-1	1.3kgf	φ10×4.5	M3	180円
EA781EM-2	3kgf	φ13×4.5	M3	210円
EA781EM-3	7.5kgf	φ16×4.5	M3	390円
EA781EM-4	10.5kgf	φ20×6	M4	505円
EA781EM-5	16kgf	φ25×7	M4	790円
EA781EM-6	31kgf	φ32×7	M5	1,260円
EA781EM-7	50kgf	φ40×8	M5	1,850円
EA781EM-8	87kgf	φ48×11.5	M8	2,990円

磁気防止プレート付
超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●雄ねじ付の超強力マグネット
●使用温度…80℃以下 (1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	高さ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EW-1	25N (2.5kgf)	φ10×4.5	11.5	M3	390円
EA781EW-2	60N (6.0kgf)	φ13×4.5	11.5	M3	510円
EA781EW-3	95N (9.5kgf)	φ16×4.5	13.5	M4	740円
EA781EW-4	140N (14kgf)	φ20×6	15.5	M4	1,020円
EA781EW-5	200N (20kgf)	φ25×7	16.5	M5	1,670円
EA781EW-6	350N (35kgf)	φ32×7	18.5	M6	2,330円
EA781EW-7	410N (41kgf)	φ40×8	20	M8	2,370円

磁気防止プレート付
超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●使用温度…80℃以下
●カウンターシャンク付で取り付けが容易です (1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EN-1	1.0kgf	φ10×4.5	M3	390円
EA781EN-2	2.5kgf	φ13×4.5	M3	525円
EA781EN-3	5kgf	φ16×4.5	M4	735円
EA781EN-4	7kgf	φ20×6	M4	990円
EA781EN-5	13.5kgf	φ25×7	M5	1,660円
EA781EN-6	25kgf	φ32×7	M6	2,470円
EA781EN-7	39kgf	φ40×8	M6	3,540円

磁気防止プレート付
超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●小さなサイズでも強力磁力
●使用温度…80℃以下

品番	吸着力	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA781EK-1	0.3kgf	φ3×2	10	1,280円
EA781EK-11	0.4kgf	φ4×2	10	1,470円
EA781EK-12	0.7kgf	φ4×3	10	1,970円
EA781EK-13	0.9kgf	φ4×4	10	2,070円
EA781EK-21	0.55kgf	φ5×2	10	1,720円
EA781EK-22	0.85kgf	φ5×3	10	1,570円
EA781EK-23	1.3kgf	φ5×5	10	2,690円

粘着付

強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●粘着付
●使用温度…80℃以下
●粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください (50個価格)

品番	極性	吸着力	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EE-31	N極	0.4kgf	φ8×1	2,060円
EA781EE-32	N極	0.35kgf	φ9.5×0.75	3,060円
EA781EE-33	N極	0.5kgf	φ10×1	2,920円
EA781EE-34	N極	0.65kgf	φ12×1	4,040円
EA781EE-35	N極	0.8kgf	φ15×1	5,290円

品番	極性	吸着力	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EE-41	S極	0.4kgf	φ8×1	2,060円
EA781EE-42	S極	0.35kgf	φ9.5×0.75	3,060円
EA781EE-43	S極	0.5kgf	φ10×1	2,920円
EA781EE-44	S極	0.65kgf	φ12×1	4,040円
EA781EE-45	S極	0.8kgf	φ15×1	5,290円

超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●ねじ径…M3
●バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。

品番	吸着力	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EM-121A	4kgf	10×13.5×5	655円
EA781EM-122A	8kgf	20×13.5×5	1,010円
EA781EM-123A	17kgf	40×13.5×5	1,610円
EA781EM-124A	28kgf	60×13.5×5	1,910円
EA781EM-125	33kgf	80×13.5×5	3,280円
EA781EM-126	36kgf	100×13.5×5	3,880円
EA781EM-127	40kgf	120×13.5×5	4,470円

ラバーコート

強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●雄ねじ付の強力マグネット
●滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様 (2個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EE-61	5kgf	φ22×6	M4×6.5	3,130円
EA781EE-62	8.5kgf	φ43×6	M6×15	4,600円
EA781EE-63	18kgf	φ66×8.5	M8×15	6,920円
EA781EE-64	42kgf	φ88×8.5	M8×15	10,600円

強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●雌ねじ付の強力マグネット
●使用温度…60℃以下
●滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様 (2個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EE-66	5kgf	φ22×6	M4	3,130円
EA781EE-67	8.5kgf	φ43×6	M4	4,600円
EA781EE-68	18kgf	φ66×8.5	M5	6,920円
EA781EE-69	42kgf	φ88×8.5	M8	10,600円

超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●重量…220g
●フック部は取り外し可能です。
●水平または垂直のどちらの位置でも取り付け可能 (1個価格)

品番	吸着力	面サイズ(mm)	口幅(mm)	税抜価格
EA781ET-50	50kgf	φ45	22	4,270円

超強力

ECLIPSE MAGNETICS (イギリス)

●ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です
●フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします (1個価格)

品番	耐荷重	面サイズ(mm)	口幅(mm)	税抜価格
EA781ET-60A	18kg	φ25	17	1,520円
EA781ET-70A	30kg	φ32	17	2,410円
EA781ET-80A	40kg	φ36	17	2,520円
EA781ET-90A	50kg	φ40	17	2,750円

マグネットの種類と特性

ネオジウム磁石

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持っています。また硬く、機械的強度に優れているので割れや欠けが少ない磁石です。

使用温度 **80℃** 以下

保磁力が最も高い
機械的強度に優れる

錆びやすい

アルニコ磁石

磁束密度が高く、温度変化にも強力な安定性を発揮します。機械的強度にも優れた磁石です。

使用温度 **550℃** 以下

温度変化に強い
機械的強度に優れる

減磁しやすい

サマリウムコバルト磁石

錆に強い磁石です。ネオジウムマグネットに次ぐ磁気特性を持っており、温度変化にも安定性を発揮します。

使用温度 **200℃** 以下

錆びにくい
温度変化に強い

割れやすい

フェライト磁石

腐食しにくく錆びにくい、磁力の低下が極めて少ない、最も一般的な磁石です。

使用温度 **120℃** 以下

錆びにくい
保磁力に優れる

割れやすい


磁気防止プレート付

下図のような磁気防止プレートが付属しています



*使用温度は目安です

アルニコ磁石




磁気防止プレート付
超強力

●ねじ溝なし
●使用温度…550℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(W×D×H)mm	穴径	ギャップ幅	重量	税抜価格
EA781EA-1	45N (4.5kgf)	20×30×20	5mm	15mm	60g	2,720円
EA781EA-2	90N (9.0kgf)	25×40×25	5mm	20mm	120g	4,880円
EA781EA-3	118N (11.8kgf)	30×45×30	5mm	23mm	180g	6,820円



磁気防止プレート付
超強力

●ねじ溝なし
●使用温度…550℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(W×D×H)mm	穴径	ギャップ幅	重量	税抜価格
EA781EA-4	235N (23.5kgf)	44.5×57×35	7.9mm	27.8mm	0.37kg	13,700円
EA781EA-5	370N (37kgf)	57.2×70×41.3	7.9mm	34.1mm	0.71kg	23,200円
EA781EA-6	470N (47kgf)	82.6×79.4×54	9.5mm	38.1mm	1.45kg	41,800円



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…220℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	ねじ深さ	重量	税抜価格
EA781EB-1	10N	φ9.5×15	M3×0.5	2mm	5g	425円
EA781EB-2	20N	φ12.7×16	M4×0.7	4mm	15g	625円
EA781EB-3	26.5N	φ17.5×16	M6×1.0	4mm	23g	695円




磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…550℃以下

(2個価格)

品番	磁束密度(ガウス)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EB-21	1,200	φ4×10	305円
EA781EB-22	1,200	φ5×10	330円
EA781EB-23	1,200	φ6×10	350円




磁気防止プレート付
超強力

●ねじ溝なし
●使用温度…450℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EC-1	30N (3.0kgf)	φ19.1×7.5	695円
EA781EC-2	50N (5.0kgf)	φ28.6×8.7	1,090円
EA781EC-3	130N (13kgf)	φ38.1×10.4	1,920円



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…550℃以下
●マグネットのN極側に切れ込みが入っています

(2個価格)

品番	磁束密度(ガウス)	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA781EB-31	1,100	10×20×5	860円
EA781EB-32	1,100	12.5×40×5	1,360円
EA781EB-33	1,100	15×60×5	2,270円
EA781EB-34	750	15×50×10	4,060円

フェライト磁石



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…120℃以下

品番	吸着力	サイズ(mm)	重量	入数	税抜価格
EA781EH-1	4N (0.4kgf)	φ10×4.5	2g	20	2,100円
EA781EH-2	10N (1.0kgf)	φ13×4.5	3g	20	3,010円
EA781EH-3	18N (1.8kgf)	φ16×4.5	4.5g	20	3,460円
EA781EH-4	30N (3.0kgf)	φ20×6	10g	10	1,910円
EA781EH-5	40N (4.0kgf)	φ25×7	19g	10	2,190円
EA781EH-6	80N (8.0kgf)	φ32×7	30g	10	2,600円
EA781EH-7	125N (12.5kgf)	φ40×8	55g	5	1,660円
EA781EH-8	220N (22.0kgf)	φ50×10	100g	5	3,010円
EA781EH-9	350N (35.0kgf)	φ63×14	230g	1	1,440円
EA781EH-10	600N (60.0kgf)	φ80×18	485g	1	1,750円



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…120℃以下

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA781EH-11	4N (0.4kgf)	φ10×4.5	M3	20	3,460円
EA781EH-12	10N (1.0kgf)	φ13×4.5	M3	20	3,830円
EA781EH-13	18N (1.8kgf)	φ16×4.5	M3	20	4,370円
EA781EH-14	30N (3.0kgf)	φ20×6	M3	10	2,370円
EA781EH-15	40N (4.0kgf)	φ25×7	M4	10	2,960円
EA781EH-16	80N (8.0kgf)	φ32×7	M4	5	1,640円
EA781EH-17	100N (10.0kgf)	φ36×8	M4	5	3,370円
EA781EH-18	125N (12.5kgf)	φ40×8	M5	5	2,210円
EA781EH-20	220N (22.0kgf)	φ50×10	M6	1	950円
EA781EH-21	280N (28.0kgf)	φ57×10.5	M4	1	1,350円
EA781EH-22	350N (35.0kgf)	φ63×14	M8	1	1,480円
EA781EH-23	600N (60.0kgf)	φ80×18	M10	1	2,100円
EA781EH-24	700N (70.0kgf)	φ90×20	M10	1	4,350円
EA781EH-25	900N (90.0kgf)	φ100×22	M12	1	4,920円
EA781EH-26	1300N (130.0kgf)	φ125×26	M14	1	9,530円



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…120℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ(mm)	税抜価格
EA781EH-36	3.5kgf	φ22×7	M5×10	255円
EA781EH-37	8.0kgf	φ32×7	M5×15	330円



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…120℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EH-31	150N (15kgf)	φ50×10	M8	1,220円
EA781EH-32	550N (55kgf)	φ80×18	M10	2,590円



磁気防止プレート付
超強力

●ねじサイズ…M6
●フック部は取り外し可能

(1個価格)

品番	吸着力	面サイズ(mm)	口幅	税抜価格
EA781ED-6	330N (33kgf)	φ76	30mm	3,230円
EA781ED-7	550N (55kgf)	φ100	30mm	4,070円



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…120℃以下
●ねじサイズ…M6
●フック部は取り外し可能

(1個価格)

品番	吸着力	面サイズ(mm)	口幅	税抜価格
EA781ED-1	60N (6kgf)	φ46	12mm	1,460円
EA781ED-2	160N (16kgf)	φ56	12mm	1,600円
EA781ED-3	250N (25kgf)	φ66	12mm	1,880円



磁気防止プレート付
超強力

●穴間隔…110mm
●固定穴径…4.2mm
●使用温度…120℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA781EH-43	480N (48kgf)	190×43×13	8,200円

サマリウムコバルト磁石



磁気防止プレート付
超強力

●使用温度…200℃以下

(1個価格)

品番	吸着力	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EF-1	5N (0.5kgf)	φ6×4.5	230円
EA781EF-2	11N (1.1kgf)	φ8×4.5	305円
EA781EF-3	20N (2.0kgf)	φ10×4.5	380円
EA781EF-4	40N (4.0kgf)	φ13×4.5	465円
EA781EF-5	60N (6.0kgf)	φ16×4.5	660円
EA781EF-6	90N (9.0kgf)	φ20×6	1,070円
EA781EF-7	150N (15.0kgf)	φ25×7	1,820円
EA781EF-8	220N (22.0kgf)	φ32×7	2,690円

マグネットシート (ホワイトボードタイプ)

ホワイトボードタイプ (イギリス)

- A4サイズ
- 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様

(1枚価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EP-40	28	297×210×0.6(t)	1,060円

マグネットロール (ホワイトボードタイプ)

ホワイトボードタイプ (イギリス)

- 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
- 必要な分だけカット可能

(1巻価格)

品番	吸着力(kg/cm ²)	幅×厚さ(mm)	長さ(m)	色	税抜価格
EA781EP-51	28	20×0.5	10	黄	3,520円
EA781EP-52	28	30×0.5	10	黄	5,370円
EA781EP-53	28	50×0.5	10	黄	8,500円
EA781EP-61	28	20×0.5	10	白	3,520円
EA781EP-62	28	30×0.5	10	白	5,370円
EA781EP-63	28	50×0.5	10	白	8,500円

●金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください。

マグネットテープ

アメリカ

- 必要な分だけカット可能
- 写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等に付けて下さい。
- 剥離紙なし

品番	吸着力(kg/cm ²)	テープサイズ		税抜価格
		幅×厚さ(mm)	長さ(m)	
EA781GA-41	19.5	19×0.3	8	2,210円

マグネットテープ

イギリス

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 書類フォルダー等に貼りつけてご使用できます
- 剥離紙付

(25枚価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EP-31	39	85×55×0.6(t)	2,680円

バッジホルダー (マグネット付)

アメリカ

- ★ホルダーとプレートの間には挟み込むようにしてご使用下さい。

(2個価格)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GB-81	45×13×4(D)	1,120円

- ピンやクリップに代わるマグネット式バッジホルダー、衣服を傷めずにバッジや名札を付けられます
- ネオジウム磁石付ホルダーと金属プレート(粘着付)がセットになっています。

ラベルホルダー (マグネット付)

イギリス

- マグネットホルダー、ホワイトカード、アクリルカバナーのセットです。
- 金属製のキャビネットに取り付ける等、商品の選別や仕分け作業に便利です。

品番	吸着力(kg/cm ²)	幅×厚さ(mm)	入数	税抜価格
EA781ES-1	138	25×100	50枚	8,150円
EA781ES-2	138	30×100	50枚	8,550円
EA781ES-3	138	35×150	5枚	4,350円
EA781ES-11	138	25×100	5枚	815円
EA781ES-12	138	30×100	5枚	855円

マグネットシート

イギリス

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- A4サイズ
- 剥離紙付

(1枚価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EP-30	44	297×210×0.8(t)	960円

マグネットテープ

イギリス

- 必要な分だけカット可能
- 材質…熱可塑性樹脂、フェライト
- 使用温度…80℃以下
- 剥離紙付

(1巻価格)

品番	吸着力(kg/cm ²)	幅×厚さ(mm)	長さ(m)	税抜価格
EA781EP-1	28	13×0.5	1	655円
EA781EP-2	44	7.5×0.75	10	1,670円
EA781EP-3	44	12.5×0.75	10	2,100円
EA781EP-4	44	20×0.75	10	3,130円
EA781EP-5	55	12.7×1.5	30	5,510円
EA781EP-6	55	20×1.5	30	8,640円
EA781EP-7	55	25.4×1.5	30	10,400円

マグネットテープ

アメリカ

- ★ディスペンサーを押すと、テープが出ます。レバーを押ると、簡単にカットできます。
- 剥離紙付

品番	吸着力(kg/cm ²)	テープサイズ	税抜価格
		幅×厚さ(mm) 長さ(m)	
EA781GA-43	2.7	12.7×1.5 4.5	2,530円
EA781GA-44	替マグネットテープ		1,500円

マグネットテープ

アメリカ

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 写真、図面、カードなどに。
- はさみで簡単にカットできます。
- 剥離紙付

(2枚価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GA-17	29	102×152×0.5(t)	690円

クリアホルダー (マグネット付)

アメリカ

- 材質…プラスチック
- 写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けられます。

品番	収納サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA781GB-63	216×279	1枚	1,810円

ラベルホルダー (マグネット付)

アメリカ

- 材質…プラスチック

(10枚価格)

品番	吸着力(1枚)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GB-101	227gf	25×102	3,330円
EA781GB-102	590gf	51×102	4,000円
EA781GB-103	1247gf	90×127	3,420円
EA781GB-104	1814gf	102×152	5,080円

- ホルダーにラベルを入れて棚やキャビネット等に貼り付けて使用します
- 棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラベルを差し込むだけです。
- マグネット&ホルダータイプの為、ラベルの差替えやホルダーの配置換えが簡単に行えます

マグネットシート

アメリカ

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 写真、図面、カードなどに。
- はさみで簡単に切れます。
- 剥離紙付

(1枚価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GA-16	29	127×203×0.5(t)	650円

マグネットテープ

アメリカ

- 必要な分だけカット可能
- 剥離紙付

(1巻価格)

品番	吸着力(kg/cm ²)	幅×厚さ(mm)	長さ(m)	税抜価格
EA781GA-1	70	13×1.5	0.76	490円
EA781GA-2	70	13×1.5	3	1,030円
EA781GA-3	70	13×1.5	7.6	2,390円
EA781GA-5	70	25×1.5	0.76	830円
EA781GA-7	70	25×1.5	3	2,000円

マグネット

アメリカ

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 剥離紙付

(12個価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GA-14	225	φ13×1.5	390円

マグネット

アメリカ

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 剥離紙付

(24個価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GA-13	450	25×25×1.5(t)	840円

●カレンダー、標識、メモや工芸品などに

超強力マグネット

イギリス

- 材質…熱可塑性樹脂、フェライト
- 使用温度…80℃以下
- 剥離紙付

(2本価格)

品番	吸着力(gf/cm ²)	サイズ(mm)	税抜価格
EA781EP-21	65	150×9.5×3.6	640円

ピン型マグネット

アメリカ

(5組価格)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA781GC-51	φ19×10	1,150円

- 材質…ディスク部: スチール(ニッケルメッキ)、接着剤
- マグネット部: ネオジウム磁石(N35)
- 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。

強力

アメリカ

- ネオジウム磁石使用の強力タイプ
- 材質…プラスチック

(10個価格)

品番	サイズ(mm)	耐荷重	税抜価格
EA781GB-52	14×14×17(H)	227g/個	1,130円

- 青×5個、赤×5個
- メモや写真などを留めておくのに便利です。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
 TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
<https://www.esco-net.com/> MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X(旧Twitter)/YouTube
 フォロー・チャンネル登録はコチラ!

