

# LOCKOUT



ESCO CO., LTD.

南京錠で管理、工場・現場の安全性を高める

「ロックアウト」SAFETY SOLUTION SYSTEM

機器を停止状態で鍵をかけて管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎ、作業員が危険にさらされないようにするための仕組みです

## ロックアウトハスプ

## SAFETY LOCKOUT HASPS

複数の管理者が安全を確認し、すべての管理者の南京錠が取り外されるまでロックは解除できません



火花が出にくい



【スチール製】  
タブ付ロックアウトハスプ

リング径25mm/全長114mm    リング径38mm/全長129mm  
品番 EA983TB-1    品番 EA983TB-2  
価格 645円(税抜)    価格 650円(税抜)

<共通仕様>  
●鍵穴径…φ9mm ●6重ロックアウト ●オーバーラップタブ付  
●リングをタブでつかみ、しっかり重なります

【スチール製】  
ロックアウトハスプ

リング径25mm/全長115mm    リング径38mm/全長128mm  
品番 EA983T-1    品番 EA983T-2  
価格 1,300円(税抜)    価格 1,520円(税抜)

<共通仕様>  
●鍵穴径…φ7mm ●6重ロックアウト

【アルミ製】  
ロックアウトハスプ


リング径25mm/全長111mm    リング径38mm/全長124mm  
品番 EA983T-5    品番 EA983T-6  
価格 1,380円(税抜)    価格 1,610円(税抜)

<共通仕様>  
●鍵穴径…φ7mm ●6重ロックアウト

## 電気系ロックアウト

## ELECTRICAL LOCKOUT

電気を遮断し誤作動を防ぎます

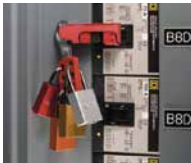

高圧・高電流の  
ブレーカートグル対応



ブレーカー  
ロックアウト

品番 EA983T-31  
価格 2,710円(税抜)

●本体サイズ…28×85×28mm ●鍵穴径…φ7mm  
●最大つかみ幅…13mm ●材質…スチール  
●幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト



スタンダードサイズの  
トグル対応



ブレーカー  
ロックアウト

品番 EA983T-32  
価格 2,080円(税抜)

●本体サイズ…20×75×22mm ●鍵穴径…φ7mm  
●最大つかみ幅…10mm ●材質…スチール  
●スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト



電気プラグの誤接続を防ぐ



エレクトリカルプラグロックアウト

最大プラグサイズ:φ57.1×82.5mm    最大プラグサイズ:φ76.2×152.4mm  
最大コード径:φ19mm    最大コード径:φ25mm  
品番 EA983T-26    品番 EA983T-26B  
価格 3,410円(税抜)    価格 4,470円(税抜)

●鍵穴径…φ8mm  
●材質…サーモプラスチック(温度範囲:-46~177℃)

## 配管系ロックアウト

## MECHANICAL LOCKOUT

簡単かつ直感的に使い、狭いスペースでの保管・取り付けが可能



無段階調整式で  
あらゆる用途に対応



ケーブル  
ロックアウト

品番 EA983T-18  
価格 6,880円(税抜)

●本体サイズ…70×28×68mm  
●鍵穴径…φ8mm  
●ワイヤーサイズ…φ4mm×1.83m  
●ブレーカーパネルや隣接した  
ゲートバルブのロックアウトに



10~102mmの  
バルブ対応



ボールバルブ  
ロックアウト

品番 EA983T-23  
価格 7,480円(税抜)

●サイズ…本体:325×290×37(T)mm  
テープ:25×700(L)mm  
●鍵穴径…φ8mm ●重量…約240g  
●材質…本体:ポリエステル  
金具:PVC、HDPEプラスチック  
●適応温度範囲…40~121℃  
●ハンドルの誤操作の危険性の回避に  
\*ボールバルブから外したハンドルをファスナーの中に入れ、  
市販の南京錠で施錠できます



腐食・紫外線・薬品に強い、サーモプラスチック製



ゲートバルブロックアウト

バルブサイズ25~76mm    バルブサイズ51~127mm    バルブサイズ100~165mm  
品番 EA983T-11    品番 EA983T-12    品番 EA983T-13  
価格 3,480円(税抜)    価格 5,290円(税抜)    価格 7,200円(税抜)

バルブサイズ153~254mm    バルブサイズ203~330mm  
品番 EA983T-14    品番 EA983T-15  
価格 9,760円(税抜)    価格 16,700円(税抜)

<共通仕様>

●鍵穴径…φ8mm  
●材質…サーモプラスチック  
(温度範囲:-46~177℃)



# LOCKOUT SAFETY SOLUTION SYSTEM

## ロックアウトシステム

アメリカ労働安全衛生庁 OSHA やアメリカ国家規格協会 ANSI では、設備や機械の点検・メンテナンスを行う際、作業員の安全を確保するためにロックアウトすることを定めており、作業員の安全確保の基準として重要視されています。

## ロックアウト南京錠

## LOCKOUT PADLOCKS



わかりやすい!

日本語ラベル付!

管理しやすい  
日本語での注意表示 &  
管理者名記入ラベルで  
セキュリティレベルUP!

赤



黄

使いやすい!

識別に便利! 4色展開

1タイプ×4色のカラー  
バリエーションで  
施設内での統一や、また  
色での差別化も可能◎



### 【ベーシックタイプ】 ロックアウト南京錠

- 赤 品番 EA983TB-31
- 黄 品番 EA983TB-32
- 青 品番 EA983TB-33
- 黒 品番 EA983TB-34

価格 1,430円 (税抜)

- 幅…38mm ●ツル径…6.35mm ●クリアランス…タテ: 38mm, ヨコ: 19mm
- 材質…本体: プラスチック、ツル: スチール、シリンドラー: 真鍮

### 【ツル長タイプ】 ロックアウト南京錠

- 赤 品番 EA983TB-51
- 黄 品番 EA983TB-52
- 青 品番 EA983TB-53
- 黒 品番 EA983TB-54

価格 1,450円 (税抜)

- 幅…38mm ●ツル径…6.35mm ●クリアランス…タテ: 76mm, ヨコ: 19mm
- 材質…本体: プラスチック、ツル: スチール、シリンドラー: 真鍮

ツル部分がPVC(ポリ塩化ビニール)で覆われているので、電気系機器に適しています



### 【電気系機器向け】 ロックアウト南京錠

- 赤 品番 EA983TB-41
- 黄 品番 EA983TB-42
- 青 品番 EA983TB-43
- 黒 品番 EA983TB-44

価格 1,470円 (税抜)

- 幅…38mm ●ツル径…8.4mm
- クリアランス…タテ: 38mm, ヨコ: 19mm
- 材質…本体: プラスチック、ツル: スチール、シリンドラー: 真鍮
- PVC シャックカバー付



### One Person, One Key

ロックアウトは管理者のみが鍵を持つことで事故を防ぐシステムです。その為、ロックアウト南京錠には鍵が1本のみ付属しています。正しいロックアウトを行うには、鍵の複製を防止することも重要です。



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929  
http://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

