

セーフティ ツールランヤード 特集

New range from
Never Let Go

NLG

NLG (Never Let Go) はその意味の通り「決して離さない」安全性を追求しているイギリスのセーフティ ツールメーカーです。NLGのセーフティツールランヤードは、高負荷に耐える頑丈なストラップ形状と ツールを装着していることが一目でわかる高い視認性が特長で、ヨーロッパ安全基準(CEマーク)、 アメリカ工業規格(ANSI 121)に準拠しています。



強力型ストラップランヤード

超強力型

ツイスト ロック **38 kg**

最大約38kgまでの 大型工具や電動工具を 取り付けることが 可能です！



品番 **EA983SP-11**

価格 **7,540円** 税込価格(10%) 8,294円

- 全長…1,900mm ●取付工具重量…約38kg
- カラビナフックサイズ…135×78mm
- 材質…ベルト：ナイロン
カラビナフック：アルミ
- 半自動のツイストロック式カラビナで 偶発的な解除を防止します

強力型

ダブル アクション ロック **20 kg**

高耐久の幅広ベルトと 伸縮式蛇腹ベルトの ハイブリッドタイプ



品番 **EA983SP-12**

価格 **10,900円** 税込価格(10%) 11,900円

- 全長…1,600～3,400mm ●取付工具重量…約20kg
- カラビナフックサイズ…140×70mm
- 材質…ベルト：ナイロン
カラビナフック：アルミ
- 安全性の高いダブルアクションの 自動ロック式カラビナ付

強力型

ツイスト ロック **18 kg**

高耐久の伸縮式 蛇腹ベルトとツイスト ロック式カラビナで 強力に保持！



品番 **EA983SP-6**

価格 **6,800円** 税込価格(10%) 7,480円

- 全長…800～1,300mm ●取付工具重量…約18kg
- カラビナフックサイズ…122×71mm
- 材質…ベルト：ナイロン
カラビナフック：アルミ
- ダイニーマ製の強固なストラップで、ベルト ループやハーネスにしっかり取付できます

ストラップランヤード

セーフティツールランヤード



ツイスト ロック

| 品番 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|-------------|--------|------------|
| EA983SP-1 | 800～1,200mm | 4,610円 | 5,071円 |

- 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと スイベル式のカラビナで絡まりを防止します
- 取付工具重量…約5kg
- カラビナフックサイズ…72×43mm
- 材質…ベルト：ナイロン
カラビナフック：アルミ
- 登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等に しっかり取付できます。

セーフティツールランヤード



ねじ式 ロック

| 品番 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------------|--------|------------|
| EA983SP-36 | 700～1,200mm | 2,640円 | 2,904円 |

- 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式 カラビナでツールの落下を防止します
- 取付工具重量…約3kg
- カラビナフックサイズ…80×46mm
- 材質…ベルト：ナイロン
カラビナフック：アルミ
- 登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等に しっかり取付できます。

セーフティツールランヤード



ねじ式 ロック

| 品番 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|-------------|--------|------------|
| EA983SP-37 | 700～1,200mm | 4,080円 | 4,488円 |

- 保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式カラビナ仕様
- 取付工具重量…約3kg
- カラビナフックサイズ…80×46mm
- 材質…ベルト：ナイロン
カラビナフック：アルミ

セーフティツールランヤード




31

32

| 品番 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|---------|--------|------------|
| EA983SP-31 | 250mm | 1,600円 | 1,760円 |
| EA983SP-32 | 1,000mm | 1,880円 | 2,068円 |
| EA983SP-33 | 1,500mm | 1,980円 | 2,178円 |

- 耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様。スナップはスイベル式 などで、ドライバーやスパナなどの工具でも絡まりません
- 取付工具重量…約5kg ●両端フック(線径6mm)付
- 材質…ベルト：ナイロン
フック：ニッケルメッキ鋼
- スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です

セーフティツールランヤード

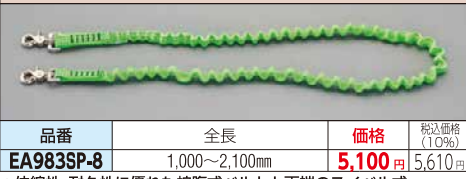

| 品番 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|---------------|--------|------------|
| EA983SP-8 | 1,000～2,100mm | 5,100円 | 5,610円 |

- 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式 スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する 作業工具でも絡まりません
- 取付工具重量…約5kg
- フックサイズ…41×23.5mm
- 材質…ベルト：ナイロン
フック：アルミ
- スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です

カラビナのロックパターン

ツイストロック

ロック部をひねりながら 押し込むことでロックを 解除します。偶発的な ロック解除を防ぎます。



ダブルアクションロック

左右両側から力を加えな ければロックを解除でき ない 安全性の高い仕様です。



ねじ式ロック

ロック部のねじを緩める ことでロックを解除します。



アンカーポイント

ハーネスやベルトに接続部を作れます

Dリング付ベルトループ



| 品番 | 全長 (mm) | リング内径 (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|---------|------------|--------|------------|
| EA983SP-141 | 130 | 21×32 | 1,120円 | 1,232円 |

- 耐摩耗性に優れた強化ナイロン製
- 材質…ベルト:ナイロン
Dリング:ステンレス
- 最大負荷…約3kg

Dリング付二重ベルトループ



| 品番 | 全長 (mm) | リング内径 (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|---------|------------|--------|------------|
| EA983SP-142 | 130 | 16×26 | 2,060円 | 2,266円 |

- 二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
- マジックテープ式
- 材質…ベルト:ナイロン
Dリング:ステンレス
- 最大負荷…約3kg

Dリング付三重ベルトループ



| 品番 | 全長 (mm) | リング内径 (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|---------|------------|--------|------------|
| EA983SP-143 | 130 | 16×26 | 3,380円 | 3,718円 |

- 三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
- マジックテープ式
- 材質…ベルト:ナイロン
Dリング:ステンレス
- 最大負荷…約10kg

セーフティループ用リストバンド




| 品番 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|--------|------------|
| EA983SP-136 | 50×380mm | 2,030円 | 2,233円 |

- 着脱が簡単なマジックテープ式
- 材質…ナイロン
- 取付工具重量…約3kg
- リング線径…厚み:5mm、幅5.5mm
- リング内径…14×26mm

テザーポイント

工具に接続部を作れます

セーフティチョーク

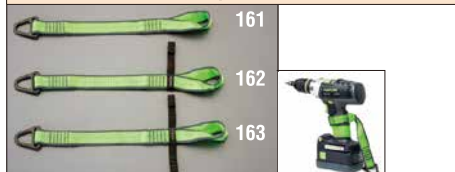

| 品番 | ベルト長 | 取付工具重量 | 固定紐 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|-------|--------|-----|--------|------------|
| EA983SP-161 | 310mm | 18kg | 無 | 2,180円 | 2,398円 |
| EA983SP-162 | 310mm | 18kg | 1本 | 2,450円 | 2,695円 |
| EA983SP-163 | 310mm | 18kg | 2本 | 3,000円 | 3,300円 |

- 材質…ベルト:ポリエステル
リング:ステンレス(パウダーコーティング)

ベルト付Dリング



| 品番 | 全長 (mm) | リング内径 (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|---------|------------|------|------------|
| EA983SP-151 | 85 | 17×19 | 785円 | 864円 |
| EA983SP-152 | 110 | 20×31 | 840円 | 924円 |

- 材質…ベルト:ポリエステル
Dリング:ステンレス
- 最大負荷…-151:1kg、-152:3kg
- 自己融着テープ(EA944RH-51)と併用することで様々な工具に取り付けることができます。

[スイベル式]リングストラップベルト



| 品番 | 全長 | リング内径 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|-------|-----------|--------|------------|
| EA983SP-126 | 400mm | 14×14.5mm | 1,880円 | 2,068円 |

- スイベル機構が絡まりを防止ストラップでしっかり取付できます
- 取付工具重量…約3kg
- 材質…ベルト:ナイロン
リング:ステンレス
- リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
- 安全性を高めるため、自己融着テープ(EA944RH-51)などでストラップをツールに固定して使用してください。

[スイベル式]リングストラップ



| 品番 | 全長 | リング内径 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|-------|---------|--------|------------|
| EA983SP-121 | 240mm | 16×20mm | 1,300円 | 1,430円 |

- スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
- 取付工具重量…約3kg
- 材質…ベルト:ナイロン
リング:ステンレス

セーフティツールランヤード用ワイヤーループ



| 品番 | サイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|--------|------------|
| EA983SP-111 | Φ3×120mm | 985円 | 1,084円 |
| EA983SP-112 | Φ3×150mm | 1,000円 | 1,100円 |
| EA983SP-113 | Φ3×170mm | 1,060円 | 1,166円 |

- 耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
- 材質…コード:ポリウレタン
芯:ステンレススチール
- ハンマー等の穴付ハンドツールに取り付ける事で落下防止具を連結できます

セーフティランヤード用二重リング



| 品番 | サイズ | | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|------|-------|------|------------|
| | 内径 | 線径 | | |
| EA983SP-101 | 19mm | 2.5mm | 230円 | 253円 |
| EA983SP-102 | 25mm | 2.5mm | 235円 | 259円 |
| EA983SP-103 | 38mm | 2.5mm | 245円 | 270円 |

- 材質…スチール(防食コーティング)

セーフティツールランヤード用アダプター



| 品番 | 適合シャング径 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|--------------|-----------|--------|------------|
| EA983SP-131A | 3.9~6.3mm | 1,140円 | 1,254円 |
| EA983SP-132A | 5.5~7.9mm | 1,540円 | 1,694円 |

- 取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます
- 材質…ステンレス、ゴム
- ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します

自己融着テープ[シリコンゴム]




| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚さ (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|--------|------------|
| EA944RH-51 | 25 | 2.8 | 0.5 | 5,670円 | 6,237円 |

- 接着剤を使用していないため粘着物が残りません
- テープ色…緑(蛍光)
- 耐熱温度…-50~250℃
- 難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。

ヨーロッパ安全基準(CEマーク)
アメリカ工業規格(ANSI 121)準拠

製品には識別と追跡を容易にするシリアル番号が記載されています。
(※一部製品を除く)

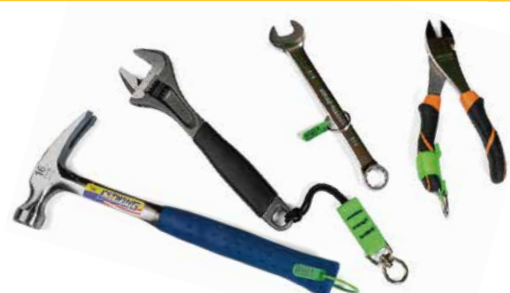

ESCO 株式会社エスコ
〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!