

# 樹脂製枕木

高耐久

高強度

耐薬品



廃プラスチックを使用した100%マテリアルリサイクル製品です

## 【特注対応品】

製品サイズ以外の特注サイズも承っております。  
お気軽にお問い合わせください！



## 「樹脂製」のPOINT

### 腐らず強い

腐敗することなく、耐薬品性に優れています。また、木材に比べて高強度です。

### 美観を損ねない

木材製の木屑のような劣化時の屑の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。

### コストメリット

耐久性に優れているので、長期的なコストメリット提案が可能です。

### 加工しやすい

様々な形状に成形可能で、木材とほぼ同様の加工が可能です。

## 「木製枕木」を使って困っていませんか？

- ・コンタミ対策
- ・劣化時の木屑
- ・腐敗による強度の低下
- ・木材価格の高騰

## 「樹脂製枕木」を使うとこんなメリットが！

- ・コンタミのリスク低減に最適！
- ・劣化しにくく、強度が持続

※耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

ESCO

「売れてます」  
オススメ商品

## 樹脂製角材

☆用途に応じて長さを選べる！

### ■100×100 mm



長さ 1,000 mm  
品番 EA993DS-31  
価格 7,070円 (税抜)  
●耐荷重…30t ●重量…9kg

長さ 300 mm  
品番 EA993DS-31S  
価格 3,450円 (税抜)  
●耐荷重…9t ●重量…2.7kg


### ■150×150 mm



長さ 1,000 mm  
品番 EA993DS-32  
価格 15,700円 (税抜)  
●耐荷重…45t ●重量…20.2kg

長さ 300 mm  
品番 EA993DS-32S  
価格 8,520円 (税抜)  
●耐荷重…13t ●重量…5.7kg


### ■50×300 mm

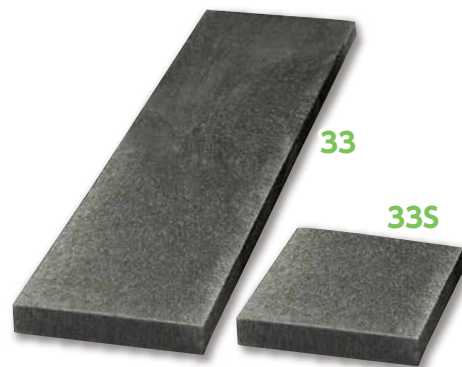

長さ 1,200 mm  
品番 EA993DS-33  
価格 19,600円 (税抜)  
●耐荷重…110t ●重量…15kg

長さ 300 mm  
品番 EA993DS-33S  
価格 6,560円 (税抜)  
●耐荷重…27t ●重量…4.1kg


### ■20×100 mm

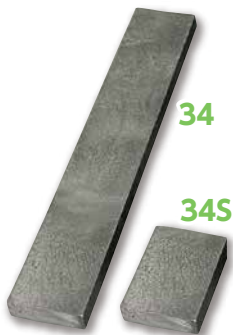

長さ 1,000 mm  
品番 EA993DS-34  
価格 2,830円 (税抜)  
●耐荷重…30t ●重量…3.6kg

長さ 300 mm  
品番 EA993DS-34S  
価格 1,400円 (税抜)  
●耐荷重…9t ●重量…0.5kg

### ■150×200 mm

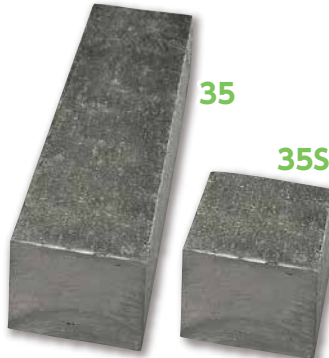


長さ 1,000 mm  
品番 EA993DS-35  
価格 20,100円 (税抜)  
●耐荷重…60t ●重量…27kg

長さ 300 mm  
品番 EA993DS-35S  
価格 9,990円 (税抜)  
●耐荷重…18t ●重量…8.1kg

## 樹脂製三角材

### ▲120×90 mm

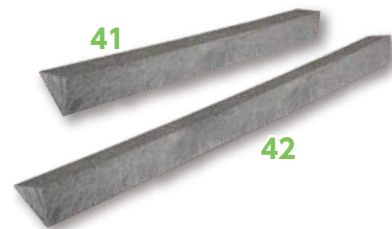

長さ 1,000 mm  
品番 EA993DS-41  
価格 3,390円 (税抜)  
●重量…3.7kg

長さ 1,500 mm  
品番 EA993DS-42  
価格 4,860円 (税抜)  
●重量…5.5kg

# ベルト付き樹脂製枕木

持ち運びしやすい「800mm」の**ベルト付!**

**お値打ち価格で新登場!!**



長さ  
300mm

■100×100mm

品番 **EA993DS-101**

価格 **6,510円** (税抜)

●耐荷重…9t ●重量…2.7kg

■200×200mm

品番 **EA993DS-103**

価格 **18,400円** (税抜)

●耐荷重…18t ●重量…10.8kg

■150×150mm

品番 **EA993DS-102**

価格 **11,600円** (税抜)

●耐荷重…13t ●重量…5.7kg

■250×250mm

品番 **EA993DS-104**

価格 **26,400円** (税抜)

●耐荷重…11t ●重量…15.9kg

■300×300mm

品番 **EA993DS-105**

価格 **36,000円** (税抜)

●耐荷重…15t ●重量…18kg

複数の  
持ち運びに便利です

持ちやすい!!



ベルト付で  
肩掛けできる!!

## 取手付き樹脂製枕木 (片取手)

☆「70mm」の取手付!



長さ  
300mm

■100×100mm

品番 **EA993DS-61**

価格 **9,440円** (税抜)

●耐荷重…5t ●重量…4kg

■200×200mm

品番 **EA993DS-64**

価格 **21,500円** (税抜)

●耐荷重…9t ●重量…12kg

■150×150mm

品番 **EA993DS-62**

価格 **16,000円** (税抜)

●耐荷重…7t ●重量…7kg

■250×250mm

品番 **EA993DS-65**

価格 **29,200円** (税抜)

●耐荷重…11t ●重量…17kg

■150×200mm

品番 **EA993DS-63**

価格 **17,100円** (税抜)

●耐荷重…9t ●重量…9kg

■300×300mm

品番 **EA993DS-66**

価格 **38,700円** (税抜)

●耐荷重…15t ●重量…22kg



## 取手付き樹脂製枕木 (両取手)

**Point** ホイールローダーのジャッキアップや  
トレーラー運搬時の盤木として使いやすい600mmタイプ!



長さ  
600mm



■300×300mm

品番 **EA993DS-76**

価格 **66,100円** (税抜)

●耐荷重…35t ●重量…39kg

\*穴開き部を上、下にしての使用はできません。耐荷重が著しく低下します。

## ジャッキプレート

**Point** 平面にジャッキを置くことができます!

耐荷重  
20t



300×360×50(H)mm

品番 **EA993DS-16**

価格 **8,960円** (税抜)

●有効面サイズ…260×260mm ●重量…4kg ●持ち手ハンドル付

安定した場所での  
アウトリガーベースとしても  
使用可能!



**ESCO 株式会社エスコ**

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式  
Twitter/YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

