

ESCO ORIGINAL LED LIGHT COLLECTION 2024

エスコオリジナルLEDライトをESCO 便利カタログから厳選!

EA758RX series ヘッドライト

現場の声を反映したプロユース仕様のヘッドライトシリーズ
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます

「広角照射」タイプ



「充電式」



単3電池でも使用可能



ズレにくいゴムバンド



「充電式」LEDヘッドライト

品番 EA758RX-15A

価格 9,200円 (税抜)

- 光源…白色LED1灯(メイン)・2灯(サブ)
- 電源…USB充電式リチウムイオン電池(付属)または単3電池×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…275g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ペルト幅…25mm ●使用電池…リチウムイオン電池(USBケーブル付)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強):500、メイン(中):250、メイン(弱):50、サブ(強):50、サブ(弱):25
- 電池寿命(時間)…強(メイン):6.5、中(メイン):8、メイン(弱):18、サブ(強):16、サブ(弱):30
- ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド



交換バッテリー

品番 EA758RX-15C

価格 3,340円 (税抜)

「電池式」



ゴム・布のバンド2本セット



LEDヘッドライト(広角ワイドタイプ)

品番 EA758RX-7B

価格 4,700円 (税抜)

- 光源…白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
- サイズ…68(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ペルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強):390、メイン(中):200、メイン(弱):40、サブ(強):30、サブ(弱):15
- 電池寿命(時間)…メイン(強):11、メイン(中):19、メイン(弱):58、サブ(強):45、サブ(弱):80
- ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-807D

価格 10,100円 (税抜)

「集光/散光切替」タイプ



ゴム・布のバンド2本セット

「集光/散光」切替



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-4B

価格 3,600円 (税抜)

- 光源…白色LED球1灯 ●サイズ…71(W)×40(D)×48(H)mm
- 重量…200g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ペルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強:200、中:100、弱:20
- 電池寿命(時間)…強:12、中:24、弱:120
- ヘルメットクリップ付

「3色切替」タイプ



3色個別スイッチ付



ゴム・布のバンド2本セット



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-10A

価格 4,800円 (税抜)

- 光源…白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ペルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強:355、中:186、弱:39、サブ(強):5、サブ(弱):1
- 電池寿命(時間)…強:11、中:24、弱:60、サブ(強):150、サブ(弱):500、サブ(弱):200、サブ(弱):600
- 青・白・赤の点灯色は個別スイッチで切り替えが可能
- ヘルメットクリップ付

EA758RW series

「ブースト機能」搭載



ゴム・布のバンド2本セット



LEDヘッドライト

品番 EA758RW-38

価格 4,200円 (税抜)

- 光源…チップ型LED1灯、SMDLED2灯
- サイズ…47(W)×55(D)×40(H)mm ●重量…150g(電池含)
- 防水性能…IP65 ●ペルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…ブースト:720、強:400、中:200、弱:40、フラッシュ:400、点滅:400、サブ灯:150、メイン・サブ同時点灯:480
- 電池寿命(時間)…強:10、中:16、弱:60、フラッシュ:50、点滅:50、サブ灯:24、メイン・サブ同時点灯:6
- ブースト機能…点灯中スイッチを押し続けることで、最大級の明るさを発揮するブーストモードに切替わります。
- スマートスイッチ機能…ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すと直ぐに「OFF」になります。
- ヘルメットクリップ付

フラッシュライト

高輝度かつシンプル!



<共通仕様>
 ●材質…アルミ合金
 ●照射タイプ…散光(固定)
 ●防塵防水性能…IP66
 ●パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)



パワーインジケーター付

 


LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-12

価格 4,430円 (税抜)

●サイズ…φ57.5×256(H)mm ●重量…325g(本体のみ)
 ●明るさ…強: 750ルーメン、弱: 125ルーメン ●連続点灯…強: 約15時間、弱: 約100時間
 ●照射距離…約150m(強) ●使用電池…単1×2本(別売)



LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-13

価格 5,410円 (税抜)

●サイズ…φ57.5×323(H)mm ●重量…417g(本体のみ)
 ●明るさ…強: 1250ルーメン、弱: 200ルーメン ●連続点灯…強: 約5時間、弱: 約65時間
 ●照射距離…約300m(強) ●使用電池…単1×3本(別売)



高輝度かつコンパクト!



<仕様>
 ●材質…アルミ合金
 ●照射タイプ…集光(スライドフォーカス)
 ●防塵防水性能…IP66



LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-43

価格 3,760円 (税抜)

●サイズ…φ40×142.5(H)mm ●重量…142g(本体のみ)
 ●明るさ…強: 700ルーメン、中: 150ルーメン、弱: 70ルーメン
 ●連続点灯…強: 約1.5時間、中: 約6時間、弱: 約12時間
 ●照射距離…約159m(強) ●使用電池…単4×3本(別売)
 ●パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)



[集光/散光]切替(スライドフォーカス)



[集光]

[散光]

パワーインジケーター付



コンパクトで使いやすいベーシックモデル!



<共通仕様>
 ●材質…アルミ合金
 ●照射タイプ…集光(固定)
 ●防塵防水性能…IP66



LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-51

価格 830円 (税抜)

●サイズ…φ27.5×97(H)mm ●重量…48g(本体のみ)
 ●明るさ…50ルーメン ●連続点灯…約17時間
 ●照射距離…約40m ●使用電池…単3×1本(別売)
 ●クリップ付



LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-53

価格 2,150円 (税抜)

●サイズ…φ44×140(H)mm ●重量…191g(本体のみ)
 ●明るさ…強: 500ルーメン、弱: 250ルーメン
 ●連続点灯…強: 約5時間、弱: 約15時間
 ●照射距離…約172m(強) ●使用電池…単3×3本(別売)



LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-62

価格 910円 (税抜)

●サイズ…φ16.2×135(H)mm ●重量…27g(本体のみ) ●明るさ…80ルーメン
 ●連続点灯…約10時間 ●照射距離…約105m
 ●使用電池…単4×2本(別売) ●クリップ付



LEDフラッシュライト

品番 EA758RS-63

 
価格 1,620円 (税抜)

●サイズ…φ32.5×129(H)mm ●重量…99g(本体のみ) ●明るさ…強: 250ルーメン、弱: 125ルーメン
 ●連続点灯…強: 約6.5時間、弱: 約13.5時間 ●照射距離…約123m(強) ●使用電池…単4×3本(別売)



フラッシュライト

誘導灯に最適 「3色切替」



LEDフラッシュライト

品番 **EA758RP-5**

価格 **4,300円** (税抜)

- サイズ…φ36.5×149mm ●重量…105g ●材質…アルミ合金
- 使用電池…単4×3本 (別売)
- 明るさ(ルーメン)…白:150、緑:75、赤:15
- 電池寿命(時間)…白:4.5、緑:4.5、赤:10
- 「白・緑・赤」の3色切替え ●ストラップ付

自立式&ヘッド角度調整 「2WAYタイプ」



LEDフラッシュライト

品番 **EA758RK-91**

価格 **2,250円** (税抜)

- サイズ…φ59×206mm ●重量…203g
- 防水性能…IP66 ●使用電池…単3×3本 (別売)
- 明るさ(ルーメン)…強:500、中:250、弱:25
- 電池寿命(時間)…強:7、中:14、弱:70
- 首が3段階(0°・45°・90°)に折れ曲がるのでワークライトのような使い方も可能

ヘッド3段階
角度調整可能

水深2mまで対応 「防水タイプ」



防水LEDライト

品番 **EA758RM-81**

価格 **2,420円** (税抜)

- サイズ…φ50×160mm ●重量…220g
- 材質…アルミ、ステンレス鋼
- 使用電池…CR123A×2本 (別売)
- 明るさ(ルーメン)…強:500、中:250、弱:125
- 電池寿命(時間)…強:3、中:6、弱:点滅・SOS:28
- 水深2m防水仕様 (IPX8) ●SOS点滅機能付き
- ホルスター・ストラップ付

コンパクトで 「高輝度」



-4SA:シルバー

-4RA:レッド



LEDフラッシュライト

シルバー 品番 **EA758RE-4SA**

レッド 品番 **EA758RE-4RA**

価格 **3,300円** (税抜)

- <共通仕様>
- サイズ…φ21.5×159mm ●重量…124.1g(電池含)
 - 材質…アルミ ●使用電池…単3×2本 (別売)
 - 明るさ(ルーメン)…強:200、弱:14、点滅:200
 - 電池寿命(時間)…強:8、弱:100、点滅:12
 - ボディは硬質アルマイト処理で極強く高耐久
 - クリップ付

コンパクト& 「集散光切替式」



※ホルスター付属

集光

散光



LEDコンパクトライト

品番 **EA758RJ-3**

価格 **980円** (税抜)

- サイズ…φ26×93mm ●重量…84g(電池含)
- 材質…アルミ ●防水性能…IPX4
- 使用電池…単3×1本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強:100、弱:50、点滅:100
- 電池寿命(時間)…強:2、弱:4、点滅:8
- クリップ付 ●ホルスター付属

手元ダイヤル切替 「集散光切替式」



-62A:シルバー

-61A:ブラック



LEDコンパクトライト

ブラック 品番 **EA758RK-61A**

シルバー 品番 **EA758RK-62A**

価格 **1,080円** (税抜)

- <共通仕様>
- サイズ…φ26.5×115mm ●重量…59.8g(本体のみ)
 - 材質…アルミ合金 ●使用電池…単4×1本 (別売)
 - 明るさ(ルーメン)…強:100、中:50、弱:10、点滅:100
 - 電池寿命(時間)…強:2、中:4、弱:20、点滅:42
 - 手元ダイヤルで集散光の切替が可能です。
 - ストラップ付

フラッシュライト・フレキシブルライト

「2方向」同時照射可能！

- 電池式 単1×4
- 防水性能 IP65
- <共通仕様>
 - サイズ…Φ105×210.5mm
 - 重量…420g
 - 材質…樹脂
 - 防水性能…IP65
 - 使用電池…単1×4本(別売)
 - ショルダーベルト付

正面と足元を「同時に照らす！」



暗くてもわかる！蓄光スイッチ



カメラ用三脚に取付可能！



立てでも使える！



- 明るさ 300lm
- 点灯時間 [強] 11h
- 照射距離 400m
- 照射タイプ 散光



LEDフラッシュライト

品番 EA758RX-41

価格 3,200円(税抜)

- 明るさ…強：300ルーメン、中：150ルーメン、弱：30ルーメン、サブ：30ルーメン
- 電池寿命…強：11時間、中：50時間、弱：100時間、サブ：100時間

- 明るさ 800lm
- 点灯時間 [強] 8h
- 照射距離 456m
- 照射タイプ 散光



LEDフラッシュライト

品番 EA758RX-51

価格 3,800円(税抜)

- 明るさ…強：800ルーメン、中：400ルーメン、弱：80ルーメン、サブ：30ルーメン
- 電池寿命…強：8時間、中：40時間、弱：90時間、サブ：100時間

高輝度 800ルーメン

暗い場所で照らしても白飛びしにくい「暖色系LED」採用！

- 明るさ 22lm
- 点灯時間 75h
- 照射距離 8m
- 照射タイプ 集光
- 防水性能 IPX2
- 電池式 単4×2



LEDペンライト

品番 EA758RS-101

価格 540円(税抜)

- サイズ…Φ13.5×135(H)mm
- 重量…21.5g(本体のみ)
- 材質…アルミ合金
- 明るさ…22ルーメン
- 連続点灯…約75時間
- 照射距離…約8m
- 照射タイプ…集光(固定)
- 防水性能…IPX2
- 使用電池…単4×2本(別売)
- クリップ付

- 明るさ 12lm
- 点灯時間 24h
- 照射距離 18m
- 照射タイプ 集光
- 防水性能 IPX2
- 電池式 単6×3



LEDペンライト

品番 EA758RS-102

価格 1,430円(税抜)

- サイズ…Φ9.5×165(H)mm
- 重量…18.5g(本体のみ)
- 材質…アルミ合金
- 明るさ…12ルーメン
- 連続点灯…約24時間
- 照射距離…約18m
- 照射タイプ…集光(固定)
- 防水性能…IPX2
- 使用電池…単6×3本(付属)
- クリップ付

狭い所や奥まった場所に便利な「フレキシブル」仕様！




- 明るさ 12lm
- 点灯時間 100h
- 照射タイプ 集光
- 電池式 単4×2

LEDフレキシブルすき間ライト

品番 EA758RS-201

価格 1,970円(税抜)

- 先端径…Φ6.5mm
- 全長…525mm
- フレキシブルケーブル長…410mm
- 重量…70g
- 明るさ…12ルーメン
- 連続点灯…100時間
- 使用電池…単4×2本(別売)

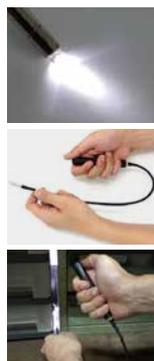

- 明るさ 80lm
- 点灯時間 5~6h
- 電池式 LR44×3

[マグネット付] LEDフレキシブルライト

品番 EA815LD-111

価格 900円(税抜)

- サイズ…27×25×370(H)mm
- 照明装置…LED球3灯
- 重量…58g
- 明るさ…80ルーメン
- 連続点灯…5~6時間
- 使用電池…LR44×3本(付属)
- 底面にマグネット付



LED投光器

強力 「3000」ルーメン



角度調整可能



LED作業灯

品番 **EA814RE-30**

価格 **13,300円** (税抜)

- 電源…AC100V(50/60Hz) ●防水性能…IP67
- 電球…LED球 ●電線仕様…VCTF0.75mm²×2心
- 電球…30W ●コード長…5m ●明るさ…3,000ルーメン
- サイズ…240(W)×90(D)×240(H)mm ●重量…2kg
- 角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。



全光束
3000
ルーメン

LED作業灯×1灯 スタンドセット

品番 **EA814RE-230**

価格 **23,500円** (税抜)

- <スタンド共通仕様> ●伸縮サイズ…1130～2100(H)mm ●重量…1.6kg

LED作業灯×2灯 スタンドセット

品番 **EA814RE-330**

価格 **39,000円** (税抜)



EA814RE-230

EA814RE-330

全光束
3000
ルーメン

×2灯

超強力「9000」ルーメン 360°照射



キャリーケース付



LED作業灯(ケース付)


品番 **EA814RD-1**

価格 **26,700円** (税抜)

- 電源…AC100V
- サイズ…180×180×1510(H)mm
- コード長…3m ●重量…7.2kg
- 軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム ●明るさ…9000ルーメン
- 付属品…保護ガード、ショルダーストラップ、キャリーバッグ
- 防水性能…IP44



強力マグネット付

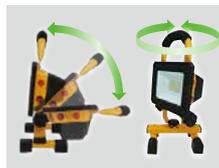

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-3B**

価格 **12,500円** (税抜)

- 電池…リチウムイオン充電電池
- サイズ…160(W)×130(D)×275(H)mm
- 重量…1.1kg ●軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
- 明るさ(ルーメン)…強：2000、弱：900 ●連続点灯時間(時間)…強：3、弱：6
- 充電時間…5時間 ●防水性能…IP65 ●脚部に強力マグネット付



ESCO 商品検索サイト [キーワード検索](#)

スマートフォンサイト

商品検索 在庫確認 スマホで見やすく! 簡単に在庫確認!

LED作業灯

MAX700 ルーメン！
ヘッド部 360°回転



ヘッド先端部にもライト付



フック付

ヘッド部
360°回転
×
13段階
角度調整機能



- 【充電式】LED作業灯**
品番 **EA758C-108BA**
価格 **9,020円** (税抜)
- 電源…リチウムイオン充電電池
 - サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
 - 重量…330g
 - 明るさ(ルーメン)…強：700、弱：350、ヘッド：35
 - 連続点灯(時間)…強：4、弱：8、ヘッド：60
 - 充電時間…4時間
 - 付属品…USBコード、ACアダプター
 - ヘッド角度調整可能
 - 収納式フック、背面マグネット付

明るさ5段階切替
&点滅機能付



120°角度調節



180°角度調節

角度調整可能



底面マグネット付



- 【充電式】LED作業灯**
品番 **EA815LD-212**
価格 **8,800円** (税抜)
- 電源…リチウムイオン充電電池
 - サイズ…φ51×405(H)mm
 - 重量…420g
 - 明るさ(ルーメン)…強：400、中：350、弱：300、最弱：250、点滅：200
 - 連続点灯(時間)…強：5、中：7、弱：9、最弱：10、点滅：15
 - 充電時間…4時間
 - 付属品…充電用USBケーブル
 - 収納式フック、底面マグネット付
 - ハンドル部180°、ライト部120°可動



工業用LED照明灯

自在に調整！照らしたい場所に届く◎

『フレキシブルアーム』採用



マグネットベース式

吸着力 30kgf
(オンオフ切替マグネット)



手元を照らす

【マグネットベース式】LED照明灯

品番 **EA761XE-12C**
価格 **7,990円** (税抜)

- 電源…AC100V
- 電球…LED12灯
- 全長…455mm
- 重量…1.24kg
- 明るさ(ルーメン)…550
- コード長…2.5m
- タッチスイッチ式



タッチスイッチ

クランプ式

取付クランプ厚み 55mm



手元を照らす

【クランプ式】LED照明灯

品番 **EA761XE-51**
価格 **4,950円** (税抜)

- 電源…AC100V
- 電球…LEDチップ1灯
- 全長…480mm
- 重量…480g
- 明るさ(ルーメン)…強：490、弱：280
- コード長…1.8m



タッチスイッチ

※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

