



ステンレス工具特集

食品機器・医療・精密機械・船舶・水道工事・清掃用機器

耐薬品
高耐久
衛生的

[ステンレス製]両口スパナセット



●材質…ステンレス (SUS420)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615BS	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24 (5本組)	92~210	14,300円



[ステンレス製]片目片口スパナセット



●材質…ステンレス (SUS420)
●12ポイント
●15°タイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614BS	8・10・12・13・14・17・19 (7本組)	120~215	24,900円



[ステンレス製]両口めがねレンチセット



●材質…ステンレス (SUS420)
●12ポイント
●ストレートタイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616BS-100	8×10・12×14・17×19・22×24 (4本組)	115~220	12,300円



[ステンレス製]両口めがねレンチセット



●材質…ステンレス (SUS420)
●12ポイント
●75°タイプ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616BS-102	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24 (5本組)	115~310	14,700円



[ステンレス製]両口スパナ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA615BS-1	5.5×7	92	1,350円
EA615BS-2	6×7	92	1,390円
EA615BS-4	8×10	100	1,540円
EA615BS-6	10×11	115	1,700円
EA615BS-7	10×12	120	1,920円
EA615BS-9	12×13	130	2,240円
EA615BS-10	12×14	130	2,460円
EA615BS-12	14×17	150	2,970円
EA615BS-15	17×19	170	3,550円
EA615BS-16	17×21	170	3,690円
EA615BS-18	19×21	185	4,500円
EA615BS-19	19×22	185	4,580円
EA615BS-22	21×23	200	5,250円
EA615BS-23	21×26	205	5,860円
EA615BS-24	22×24	210	6,320円
EA615BS-26	23×26	220	7,290円
EA615BS-27	24×27	230	8,210円
EA615BS-30	26×32	245	10,100円
EA615BS-31	27×30	250	11,000円
EA615BS-32	30×32	265	12,300円

●材質…ステンレス (SUS420)

[ステンレス製]片目片口スパナ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA614BS-6	6	105	2,040円
EA614BS-8	8	120	2,580円
EA614BS-10	10	135	3,130円
EA614BS-12	12	150	3,650円
EA614BS-13	13	175	3,780円
EA614BS-14	14	175	3,970円
EA614BS-16	16	195	4,460円
EA614BS-17	17	195	4,580円
EA614BS-18	18	215	4,740円
EA614BS-19	19	215	4,830円
EA614BS-21	21	245	5,730円
EA614BS-22	22	245	5,980円
EA614BS-23	23	265	6,520円
EA614BS-24	24	265	6,940円
EA614BS-25	25	265	7,850円
EA614BS-26	26	290	8,640円
EA614BS-27	27	290	10,000円
EA614BS-30	30	320	12,100円
EA614BS-32	32	340	13,400円
EA614BS-34	34	360	15,600円
EA614BS-36	36	360	18,500円
EA614BS-38	38	430	19,900円
EA614BS-41	41	430	23,400円
EA614BS-46	46	480	27,400円

●材質…ステンレス (SUS420)
●12ポイント ●15°タイプ

[ステンレス製]両口めがねレンチ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616BS-1	8×10	115	32	1,700円
EA616BS-3	10×12	140	55	2,340円
EA616BS-4	12×14	145	70	2,580円
EA616BS-5	14×17	165	100	3,050円
EA616BS-6	17×19	185	132	3,650円
EA616BS-7	19×22	200	180	5,630円
EA616BS-8	22×24	220	240	7,290円
EA616BS-9	24×27	255	320	7,930円
EA616BS-10	27×30	280	385	9,900円
EA616BS-11	30×32	295	465	12,300円

●材質…ステンレス (SUS420)
●12ポイント ●ストレートタイプ



[ステンレス製]両口めがねレンチ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616BS-21	5.5×7	115	22	1,390円
EA616BS-22	8×10	130	45	1,700円
EA616BS-24	10×12	140	65	1,960円
EA616BS-25	12×14	160	80	2,580円
EA616BS-26	14×17	220	205	2,970円
EA616BS-27	17×19	250	225	3,730円
EA616BS-28	19×22	280	270	4,460円
EA616BS-30	22×24	310	410	6,320円
EA616BS-31	24×27	340	400	8,280円
EA616BS-32	27×30	360	520	10,400円
EA616BS-33	30×32	380	630	12,500円
EA616BS-34	32×36	405	1145	16,400円

●材質…ステンレス (SUS420)
●12ポイント ●75°タイプ



[ステンレス製]フックレンチ



品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA613XE-51	30~32	136	4,580円
EA613XE-52	34~36	170	5,770円
EA613XE-53	40~42	170	6,940円
EA613XE-54	45~50	206	8,100円
EA613XE-55	52~55	206	9,020円
EA613XE-56	58~62	242	9,790円
EA613XE-57	68~75	242	10,500円
EA613XE-58	80~90	280	12,000円
EA613XE-59	95~100	280	13,400円
EA613XE-60	110~115	334	14,800円
EA613XE-61	120~130	334	16,300円
EA613XE-62	135~145	383	19,100円

●材質…ステンレス (SUS420)



[ステンレス製]パイプレンチ



品番	全長 (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA546BS-1	200	25	380	9,020円
EA546BS-2	250	30	580	10,200円
EA546BS-3	300	40	750	12,700円
EA546BS-4	350	50	1100	15,300円

●材質…ステンレス (SUS420)



[ステンレス製]ウォーターポンププライヤー



品番	呼び全長 (mm)	最大開口 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA531AH-165	165	25	220	11,400円
EA531AH-250	250	35	435	15,700円
EA531AH-300	300	38	700	19,000円

●材質…ステンレス (SUS420)



[ステンレス製]ウォーターポンププライヤー



品番	呼び全長 (mm)	最大開口 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA531AJ-200	250	32	365	12,400円

●材質…ステンレス (SUS420)



[ステンレス製]コンビネーションプライヤー



品番	呼び全長 (mm)	税抜価格
EA532AE-200	200	9,620円

●材質…ステンレス (SUS420)



[ステンレス製]ペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力 (φmm)	税抜価格
EA534BA-170	170	1.2 軟鉄線 2.0 軟銅線	4,690円

●材質…ステンレス (SUS420)



[ステンレス製]ラジオペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力 (φmm)	税抜価格
EA537DA-150	160	1.2 鉄線 2.6 銅線	5,120円

●先端ギザ付



[ステンレス製]ニッパー (ばね付)



品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	税抜価格
EA536HL-125	133	φ1.2 鉄線 φ2.0 銅線	2,180円
EA536HL-150	155	φ1.6 鉄線 φ2.6 銅線	2,540円

●55°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ
●バネ付で連続作業が楽に行えます。
●長時間の使用に適した新グリップを採用



工具袋付の商品について
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

ソケットレンチ

1/2
12.7sq

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットレンチセット



- 材質…ステンレス
- 差込角…1/2"
- ケースサイズ…350×250×80mm

品番 EA618SA-103 税抜価格 79,400円

- セット内容 (セット内容12点)
- ソケット(12角)…8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm
 - ラチェットレンチ…245mm
 - スピナーハンドル…250mm

(1/2"DR) ソケットレンチセット [ステンレス製]



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617CC-30	8・10・11・12・13・14・17・19 (8個組)	40・42	15,500円

- 差込角…1/2"
- ラチェットハンドル…238mm
- 携帯に便利なホルダー付

(1/2"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



- 差込角…1/2"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-92	40歯	245	13,400円

- 材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) ラチェットハンドル (ステンレス製)



- 差込角…1/2"
- 左右切替式

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-301	72歯	240	20,000円

TONEX

 
3/8
9.5sq

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-100	8・10・12・13・14・17・19 (7個組)	28・32	20,600円

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



- 差込角…3/8"
- 材質…ステンレス

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-5	5	18	28	1,610円
EA618SA-5.5	5.5	18	28	1,730円
EA618SA-6	6	18	28	1,920円
EA618SA-8	8	18	28	2,120円
EA618SA-10	10	20	32	3,130円
EA618SA-12	12	20	32	3,550円
EA618SA-13	13	20	32	3,780円
EA618SA-14	14	21	32	3,940円
EA618SA-16	16	23	32	4,120円
EA618SA-17	17	24	32	4,360円
EA618SA-19	19	26	32	4,540円
EA618SA-20	20	27	32	4,660円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-102	10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 (10個組)	40~46	40,600円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



- 差込角…1/2"
- 材質…ステンレス (SUS420)

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-108	8	24	40	2,760円
EA618SA-110	10	24	40	3,090円
EA618SA-112	12	24	40	3,510円
EA618SA-113	13	24	40	3,730円
EA618SA-114	14	24	40	3,940円
EA618SA-116	16	25	40	4,360円
EA618SA-117	17	25	40	4,500円
EA618SA-118	18	25	42	4,660円
EA618SA-119	19	25	42	4,880円
EA618SA-120	20	26	42	5,090円
EA618SA-121	21	26	43	5,170円
EA618SA-122	22	26	43	5,210円
EA618SA-123	23	26	43	5,770円
EA618SA-124	24	28	43	6,160円
EA618SA-125	25	28	43	6,660円
EA618SA-126	26	30	43	7,170円
EA618SA-127	27	30	46	7,590円
EA618SA-128	28	30	46	8,100円
EA618SA-129	29	30	46	8,560円
EA618SA-130	30	30	46	9,020円
EA618SA-132	32	34	46	10,100円

(1/2"DR) [ステンレス製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-82	1/2"	250	6,700円
EA618SA-83	1/2"	320	8,400円
EA618SA-84	1/2"	400	11,900円

- 材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットセット (インチ)



品番	対辺 (インチ)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-100	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16 (10個組)	31~41	56,500円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケット (インチ)



- 差込角…1/2"
- 材質…ステンレス

品番	対辺 (インチ)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-101	3/8	15.5	31	5,170円
EA618SC-102	7/16	16.8	32.5	5,170円
EA618SC-103	1/2	18.8	33	5,170円
EA618SC-104	9/16	20.7	35	5,170円
EA618SC-105	5/8	22.4	35.5	5,620円
EA618SC-106	11/16	24.2	36.5	5,620円
EA618SC-107	3/4	26.5	37.5	5,620円
EA618SC-108	13/16	27.4	38	5,930円
EA618SC-109	7/8	29.5	41	5,930円
EA618SC-110	15/16	31.5	41	6,380円

- 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器への使用に最適

(1/2"DR) [ステンレス製] T型スライドハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-76	1/2"	250	9,360円

- 材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) [ステンレス製] ユニバーサルジョイント



- 材質…ステンレス (SUS420)

品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-71	1/2"	80	5,630円

(1/2"DR) Hexビットソケットセット (ステンレス製)



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-200	3・4・5・6・8・10・12・14・17・19 (10個組)	49~78	65,500円

(1/2"DR) Hexビットソケット (ステンレス製) (単品)



- 差込角…1/2"

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-203	3	49	5,390円
EA618SC-204	4	52	5,390円
EA618SC-205	5	55	5,390円
EA618SC-206	6	57	6,040円
EA618SC-208	8	59	6,040円
EA618SC-210	10	65	6,110円
EA618SC-212	12	68	6,440円
EA618SC-214	14	69	6,770円
EA618SC-217	17	74	7,590円
EA618SC-219	19	78	8,900円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットホルダー



- 差込角…1/2"

品番	クリップ数	全長 (mm)	税抜価格
EA618KZ-6	6	250	890円
EA618KZ-10	10	310	1,170円
EA618KZ-12	12	310	1,380円

- 錆に強いオールステンレス製
- ねじ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能です。

(1/2"DR) エクステンションバー (ステンレス製)



- 差込角…1/2"

品番	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-75	75	9,050円
EA618SC-150	150	10,200円

ステンレス工具の取扱いと注意点 …ステンレス工具をサビさせない為に

■ ステンレス工具の特性

- ・ステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルなどを加えた「サビにくい」合金鋼です
- ・ステンレス鋼は酸化皮膜という極めて薄い皮膜を形成し、この保護皮膜が全体を覆うことによりサビなどからガードしています

■ 取扱いと注意点

1. 使用後は水分や付着物を乾いた布等でしっかりと取り除いてください
2. 保管の際はビニール袋などで密閉しないでください
3. 異種金属製品やサビが付着した製品と混在して収納しないでください

ドライバー

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット



ESCO
 ●材質…YUS550
 ●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DS-800A	⊕#1・#2・#2・#3 ⊖5.5・6.0・6.0・8.0 (8本組)	35~150	6,930円

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット



ESCO
 ●材質…YUS550
 ●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT	⊕#1・#2・#3 ⊖5.5・6.0・8.0 (6本組)	75~150	5,860円

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット



ESCO
 ●材質…YUS550
 ●工具袋付

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-300	⊕#2×6.3 ⊖6.0×1.0 (2本組)	100	2,060円

●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

[ステンレス製] ⊕ ⊖ スタビードライバーセット




ESCO
 ●材質…YUS550
 ●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-10	⊕#2×6.0 ⊖6.0×0.8 (2本組)	35	1,070円

●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル


⊕ ⊖ 絶縁ドライバーセット [ステンレス製]

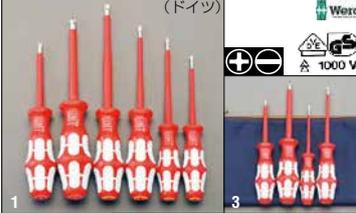

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560AW-1	⊕#1・#2 ⊖3.0・3.5・4.0・5.5 (6本組)	80~125	8,600円
EA560AW-3	⊕#1・#2 ⊖3.0・4.0 (4本組)	80~100	6,280円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工
 ●工具袋付 (-3のみ)
 ★グリップエンドに識別表記が入っています。
 ●工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕ ⊖ ドライバーセット [ステンレス製]

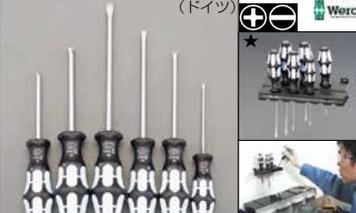

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560A	⊕#1・#2 ⊖3.0・4.0・5.5・6.5 (6本組)	80~150	9,330円

★壁掛け用ホルダー付
 ●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] ⊕ ドライバー



品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-1	⊕#1×5.5	75	690円
EA557DT-2	⊕#2×6.3	100	760円
EA557DT-3	⊕#3×8.0	150	1,200円

●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル


[ステンレス製] ⊖ ドライバー



品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-75	⊖5.5×0.8	75	690円
EA557DT-100	⊖6.0×1.0	100	760円
EA557DT-150	⊖8.0×1.1	150	1,200円

●手になじむグリップ感と、疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル


[ステンレス製] ⊕ ドライバー

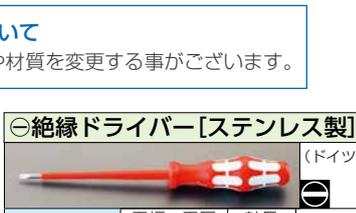

品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560A-0	⊕#0×3.0	60	1,500円
EA560A-1	⊕#1×4.5	80	1,740円
EA560A-2	⊕#2×6.0	100	2,390円
EA560A-3	⊕#3×8.0	150	3,600円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
 ●先端滑り止め加工
 ※EA560A-0には滑り止めは付いていません。

[ステンレス製] ⊖ ドライバー

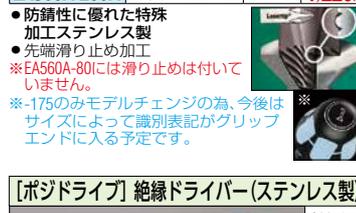

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560A-80	⊖3.0×0.5	80	1,400円
EA560A-100	⊖3.5×0.6	100	1,480円
EA560A-100A	⊖4.0×0.8	100	1,550円
EA560A-125	⊖5.5×1.0	125	2,060円
EA560A-150	⊖6.5×1.2	150	2,510円
EA560A-175	⊖8.0×1.2	175	3,320円
EA560A-200A	⊖10.0×1.6	200	4,220円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
 ●先端滑り止め加工
 ※EA560A-80には滑り止めは付いていません。
 ※-175のみモデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。

⊕ ⊖ 絶縁ドライバーセット [ステンレス製]



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560AW-2	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	3,490円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工

⊕ 絶縁ドライバー [ステンレス製]



品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560AW-21	⊕#1	80	1,890円
EA560AW-22	⊕#2	100	2,590円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工

⊖ 絶縁ドライバー [ステンレス製]



品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560AW-11	⊖3.0×0.5	80	1,520円
EA560AW-12	⊖3.5×0.6	100	1,600円
EA560AW-13	⊖4.0×0.8	100	1,810円
EA560AW-14	⊖5.5×1.0	125	2,230円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工 (-11・-12を除く)

[ポジドライブ] 絶縁ドライバー (ステンレス製)



品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560AW-31	#1	80	2,110円
EA560AW-32	#2	100	3,040円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
 ●1000V絶縁 ●先端滑り止め加工

[ステンレス製] ドライバーセット (差換式)



品番 EA550BS-1A 税抜価格 17,300円
 ●ドライバーハンドル…119mm (セット内容17点)
 ●ラピッドアダプター式
 ●ビット全長…89mm
 ●ビット六角シャンク…1/4"
 ●⊕ビット…#1・#2・#3
 ●⊖ビット…5.5×1.0mm
 ●Hexビット…3・4・5・6mm
 ●ポジドライブビット…#1・#2・#3
 ●TORXビット (イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T30
 ★付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ビットセット



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA611BS-100A	⊕#1・#2(2本)・#3 ⊖5.5×1.0mm (5本組)	89	4,530円

●六角シャンク…1/4"

[ステンレス製] Hex-Plus ビットセット



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BS-10A	3.0・4.0・5.0・6.0 (4本組)	89	7,000円

●六角シャンク…1/4"

[ステンレス製] TORX ビットセット (イジリ止付)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA611BS-20A	T10・T15・T20・T25・T30 (5本組)	89	10,400円

●六角シャンク…1/4" ●イジリ止め付

[ステンレス製] ラピッドアダプター式ドライバーハンドル



品番 EA560WB-50 税抜価格 5,680円
 ●ラピッドアダプター式のため、素早くビットを交換できます
 ●差込六角対応…1/4" ●全長…119mm

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ビット



品番	サイズ	軸径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BS-1A	⊕#1	4.5	89	730円
EA611BS-2A	⊕#2	6.0	89	730円
EA611BS-3	⊕#3	6.35	89	730円
EA611BS-5.5A	⊖5.5×1.0mm	5.5	89	790円

●六角シャンク…1/4"

[ステンレス製] Hex-Plus ビット



品番	サイズ (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BS-11A	3	4.0	89	1,970円
EA611BS-12A	4	5.0	89	1,970円
EA611BS-13A	5	6.0	89	1,970円
EA611BS-14	6	6.35	89	1,970円

●六角シャンク…1/4"

[ステンレス製] TORX ビット (イジリ止付)



品番	サイズ	軸径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BS-21	T10	4.0	89	2,350円
EA611BS-22	T15	4.0	89	2,350円
EA611BS-23	T20	4.0	89	2,350円
EA611BS-24	T25	4.0	89	2,350円
EA611BS-25	T30	4.0	89	2,350円

●六角シャンク…1/4" ●イジリ止め付

Hex-Plus ビット 通常の六角に比べて当たる面が大きいのでより大きく、大きいトルクに対応できます。

[ステンレス製]ビットセット



品番 EA611BJ-130A 税抜価格 13,800円

- ビットホルダー…50mm(六角対辺1/4")
- ビット全長…25mm
- ビット…
- #1-#2(3本)・#3
- ボジドライブビット…#1(2本)・#2(3本)・#3
- TORXビット…T10(2本)・T15(2本)・T20(3本)・T25(3本)・T30(2本)・T40
- Hex-Plusビット…2.5・3・4・5・5.5

[ステンレス製]ボジドライブビット



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA611BJ-41	PZ#1	25	580円
EA611BJ-42	PZ#2	25	580円
EA611BJ-43	PZ#3	25	580円

●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様

[ステンレス製]ラピッドアダプター式ビットホルダー



品番 EA611AX-18 税抜価格 4,430円

- ラピッドアダプター式のため、素早くビットを交換できます
- 差込六角対辺…1/4" ●六角シャンク…1/4"
- 全長…50mm

[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA573WS-90	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)	90~224	7,870円

●ボールポイント付

[ステンレス製]ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA573WS-1.5	1.5	90	870円
EA573WS-2	2	101	810円
EA573WS-2.5	2.5	112	810円
EA573WS-3	3	123	760円
EA573WS-4	4	137	850円
EA573WS-5	5	154	1,000円
EA573WS-6	6	172	1,340円
EA573WS-8	8	195	1,660円
EA573WS-10	10	224	2,560円

●ボールポイント付

[ステンレス製]ポールピンハンマー



品番	頭重量(g)	サイズ(mm) 頭径 全長	税抜価格
EA575SF-1	230	24 280	2,500円
EA575SF-2	340	25 280	3,690円
EA575SF-3	450	27 310	4,880円
EA575SF-4	680	34 340	7,320円
EA575SF-5	910	36 350	9,750円
EA575SF-6	1130	39 400	12,000円

●材質…ステンレス(SUS420)

⊕ドライバービット(ステンレス製)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA611BJ-1A	⊕#1	25	580円
EA611BJ-2A	⊕#2	25	580円
EA611BJ-3A	⊕#3	25	580円

●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様

[ステンレス製]⊖ビット



品番	刃幅×刃厚(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA611BJ-5.5AA	⊖5.5×0.8	25	785円
EA611BJ-5.5BA	⊖5.5×1.0	25	785円
EA611BJ-6.5A	⊖6.5×1.2	25	785円

●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様

[ステンレス製]ナットセッター



品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA612AW-7	7	12.5	50	2,110円
EA612AW-8	8	14	50	2,260円
EA612AW-10	10	16	50	2,470円
EA612AW-13	13	19.5	50	3,390円

●六角シャンク…1/4" ●6ポイント
●差し込み部にボール&スプリング付きでナットをホールドします。

[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA573WS-200	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)	90~225	8,710円

●ボールポイント付
●色の違いによってサイズの選別が容易です

[ステンレス製]六角棒レンチ(ボールポイント付)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	色	税抜価格
EA573WS-215	1.5	90	水色	925円
EA573WS-220	2	101	緑	865円
EA573WS-225	2.5	112	黄緑	825円
EA573WS-230	3	123	薄紫	810円
EA573WS-240	4	137	黄	900円
EA573WS-250	5	154	橙	1,060円
EA573WS-260	6	172	赤	1,420円
EA573WS-280	8	195	紫	1,750円
EA573WS-300	10	224	青	2,710円

●色の違いによってサイズの選別が容易です
●ボールポイント付

[ステンレス製]ハンマー



品番	頭重量(g)	サイズ(mm) 頭径 全長	税抜価格
EA575SF-11	360	27 310	4,460円
EA575SF-12	800	37 400	9,360円
EA575SF-13	1250	43 400	13,800円
EA575SF-14	1600	46 400	16,500円
EA575SF-15	1750	47 400	18,300円
EA575SF-16	2150	56 700	24,200円

●材質…頭:ステンレス(SUS420) 柄:ファイバーグラス

[ステンレス製]Hex-Plusビットセット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA611AJ-22	1.5・2・2.5・3・4・5・6(7本組)	25	4,590円

[ステンレス製]Hex-Plusビット(単品)

[ステンレス製]Hex-Plusビット(単品)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA611BJ-11A	1.5	25	670円
EA611BJ-12A	2.0	25	670円
EA611BJ-13A	2.5	25	670円
EA611BJ-14A	3.0	25	670円
EA611BJ-15A	4.0	25	670円
EA611BJ-16A	5.0	25	670円
EA611BJ-17	6.0	25	670円

●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様
※モデルチェンジの為、-17も今後はカラーと番号が付く予定です。

[ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)



品番	サイズ(インチ)	軸長(mm)	税抜価格
EA573WS-190	3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8(9本組)	112~224	9,330円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
●ボールポイント付

[ステンレス製]六角棒レンチ(ボールポイント付)(インチ)



品番	サイズ(インチ)	軸長(mm)	税抜価格
EA573WS-101	3/32	112	870円
EA573WS-102	7/64	119	810円
EA573WS-103	1/8	123	780円
EA573WS-104	9/64	130	760円
EA573WS-105	5/32	137	850円
EA573WS-106	3/16	154	1,000円
EA573WS-107	1/4	185	1,340円
EA573WS-108	5/16	195	1,660円
EA573WS-109	3/8	224	2,560円

●ボールポイント付

[ステンレス製]ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA573SV	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)	62~168	3,610円

[ステンレス製]TORXビットセット



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA611AJ-23	T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(8本組)	25	4,530円


[ステンレス製]TORXビット(単品)

[ステンレス製]TORXビット(単品)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA611BJ-21A	T8	25	670円
EA611BJ-22	T9	25	620円
EA611BJ-23	T10	25	670円
EA611BJ-24A	T15	25	670円
EA611BJ-25A	T20	25	670円
EA611BJ-26A	T25	25	670円
EA611BJ-27	T27	25	620円
EA611BJ-28	T30	25	670円
EA611BJ-29	T40	25	670円

●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様
※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です。

 [ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)



●材質…ステンレス(SUS420)
●ボールポイント付

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格
EA573BS-101	3	140	100	2,280円
EA573BS-102	4	140	100	2,500円
EA573BS-103	5	140	100	2,710円
EA573BS-104	6	140	100	3,090円
EA573BS-105	7	140	100	3,470円
EA573BS-106	8	140	100	3,860円
EA573BS-107	9	140	100	4,400円
EA573BS-108	10	140	100	4,880円

[ステンレス製]TORXキーレンチセット(ホールド仕様)



品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA573WS-400	T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)	90~224	9,700円

[ステンレス製]TORXキーレンチセット(ホールド仕様)(単品)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	色	税抜価格
EA573WS-408	T8	90	水色	1,660円
EA573WS-409	T9	101	緑	1,660円
EA573WS-410	T10	112	黄緑	1,690円
EA573WS-415	T15	123	濃黄	1,710円
EA573WS-420	T20	137	紫	1,750円
EA573WS-425	T25	154	薄黄	1,970円
EA573WS-427	T27	172	青	2,100円
EA573WS-430	T30	195	橙	2,200円
EA573WS-440	T40	224	赤	2,450円

●ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱着を防ぐ形状です。

Hex-Plusビット

通常の六角に比べて当たる面が大きいためすべりにくく、大きいトルクに対応できます。

株式会社工入

本社・西日本営業部
〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL.06-6532-6226 FAX.06-6541-0929

東日本営業部
〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階
TEL.03-5419-3481 FAX.03-5419-3482

※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。