



GROZ Engineering Tools

The satisfaction of all customers

【GROZ Engineering Tools】は約2600人の従業員を抱えるインド有数のモノづくりメーカーです。20000点以上の幅広い商品展開と、不良発生率0.2%以下というクオリティの高さから世界中のプロユーザーに愛用されています。

2,000
ルーメン
LED



270°角度調整、
180°回転可能

折りたたみ時

【充電式】 多方向型ライト

品番 EA758C-251

価格 13,900円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…5時間 ●重量…650g
- 全長…358mm (折りたたみ時: 210mm) ●付属品…Type-C 充電ケーブル ×1本
- 360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。
- 底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付き ●底面マグネット付
- 三脚に取付可能 (ねじサイズ: M6)

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	2000	1.5
中	1200	3.5
弱	700	8.5

1,000
ルーメン
LED



360°回転の
吊下げフック付き



背面にマグネット付き

【充電式】 LED 作業灯

品番 EA758C-241

価格 18,900円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…5時間 ●重量…550g
- サイズ…59×41.5×230 (H) mm ●防水性能…IP65 ●付属品…USB ケーブル
- マグネット付き 180°回転スタンド

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	1000	1.5
中	500	2.5
弱	250	5
先端	120	8

LED

Lights

LED作業灯

1,000
ルーメン
LED



デュアルヘッドライト



ライトの上部先端に
マグネット付き

【充電式】 フレキシブルライト

品番 EA758C-236

価格 10,700円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…4時間
- サイズ…44.5×65.5×423 (H) mm ●重量…320g
- ライトの上部先端にマグネットが付いている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。
- 【モード切替】1回目: 前面ライト、2回目: 後面ライト、3回目: 両面ライト
- フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
前面	500	2~16
後面	500	2~16
両面	1000	1~8

600
ルーメン
LED



360°回転の
吊下げフック付き



マグネット付き

【充電式】 フレキシブルライト

品番 EA758C-216

価格 13,200円 (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内置) ●充電時間…4時間
- サイズ…40 (W) × 35 (D) × 390 (H) mm ●重量…450g
- 付属品…USB ケーブル
- マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
メイン	600	1.5
先端	120	10



強力マグネット付き

1,000
ルーメン
LED

**【充電式】
マグネット付 LED 照明灯**

品番 EA815LD-121

価格 8,890円 (税抜)

明るさ	ルーメン	連続使用時間
強	1000lm	2時間
弱	400lm	5時間



- 消費電力…10W ●全長…500mm
- 充電時間…4.5時間 ●防水性能…IP54
- 耐衝撃性、耐水性に優れています。
- 360°回転フック付
- 両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。



**【充電式】
LED ヘッドライト**

品番 EA758RW-81

価格 3,870円 (税抜)

明るさ	ルーメン	電池寿命
強(フラッド)	500lm	2時間
弱(フラッド)	160lm	4時間
強(スポット)	135lm	4時間
UV	—	—



非接触センサー
スイッチ付

500
ルーメン
LED



- 使用電池…リチウムポリマー電池 (USB ケーブル付)
- サイズ…60 (W) × 20 (D) × 36 (H) mm
- 重量…80g ●防水性能…IP54
- フロント COBLED パネルは 230° をカバーできる超広視野フラッドビーム
- 耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
- 付属品…Type-C 充電ケーブル × 1 本

In-Vehicle Work Light

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に

車載用作業灯

< 共通仕様 >

- 防水・防塵【IP67】
- 電源仕様…ゴムケーブル

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。



3,150
ルーメン
LED

品番 EA814BG-51

価格 10,800円 (税抜)

サイズ	重量
158 × 75 × 95 (H) mm	1.17kg



- 電球…45W
- コード長…450mm
- 電源…DC9 ~ 32V
- 照明装置…LED 球 15 灯
- 取付ねじ径…M8

3,360
ルーメン
LED

品番 EA814BG-61

価格 9,280円 (税抜)

サイズ	重量
108 × 72 × 138 (H) mm	0.86kg

- 電球…48W ●コード長…450mm
- 電源…DC9 ~ 32V ●照明装置…LED 球 16 灯
- 取付ねじ径…M10

2,250
ルーメン
LED

品番 EA814BG-41

価格 5,660円 (税抜)

サイズ	重量
150 × 56 × 52.5 (H) mm	0.375kg

- 電球…30W ●コード長…200mm
- 電源…DC9 ~ 32V ●照明装置…LED 球 6 灯
- 取付ねじ径…M10

840
ルーメン
LED

品番 EA814BG-1

価格 4,460円 (税抜)

サイズ	重量
80 × 82 × 75 (H) mm	0.5kg

- 電球…12W ●コード長…200mm
- 電源…DC10 ~ 30V ●照明装置…LED 球 4 灯
- 取付ねじ径…M8



散光 集光

5,040
ルーメン
LED

品番 EA814BG-121

価格 14,600円 (税抜)

サイズ	重量
357 × 85 × 115 (H) mm	1.1kg

- 電球…72W ●コード長…500mm
- 電源…DC10 ~ 30V ●照明装置…LED 球 24 灯
- 取付ねじ径…M8

8,400
ルーメン
LED

品番 EA814BG-141

価格 22,400円 (税抜)

サイズ	重量
562 × 85 × 115 (H) mm	2.17kg

- 電球…120W ●コード長…500mm
- 電源…DC10 ~ 30V
- 照明装置…LED 球 40 灯 ●取付ねじ径…M8



2,520
ルーメン
LED

品番 EA814BG-101

価格 9,120円 (税抜)

サイズ	重量
204 × 85 × 115 (H) mm	1.1kg

- 電球…36W ●コード長…500mm
- 電源…DC10 ~ 30V
- 照明装置…LED 球 12 灯 ●取付ねじ径…M8



散光 集光

Grease Gun

グリースガン

【適合グリースマークについて】

	
カートリッジ	手詰め



【エア式】 グリースガン

品番 **EA166DG-11**

価格 **7,380円** (税抜)

- グリップを押すごとにグリースが出ます。

連続吐出タイプ

品番 **EA166DG-21**

価格 **10,100円** (税抜)

- グリップを押している間グリースが連続します。



<共通仕様> -11, -21

容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)
500	150	33

- 筒サイズ…285mm ● エア使用圧力…0.3 ~ 0.8MPa
- 吸水口…1/4" (F) ● ノズルねじサイズ…M10×P1.0

MAX10,000PSIの高出力
高圧、大量のグリース塗布に



グリースポンプ

品番 **EA991CD-31**

価格 **3,610円** (税抜)

- 筒サイズ…285mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリース塗布に便利



容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	150	1.0

手の届きにくい場所に最適な片手操作
長時間使用しても快適



グリースガン (フレキシブルホース付)

品番 **EA991CD-101**

価格 **3,810円** (税抜)

- 筒長…283mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 片手操作式グリースガン
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- ピニール製グリップ付き可動式ハンドル



容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	300	0.5

寒冷地域対応の全天候型



グリースガン (フレキシブルホース付)

品番 **EA991CD-111**

価格 **5,410円** (税抜)

- 筒長…283mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- 高耐久性プランジヤースプリングにより、グリースを圧縮し、エアボットをなくします。



容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	300	0.9

グリースポンプ



- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 筒長…273mm
- 頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-11	500	150	1.0	2,550円
フレキシブルホース付				
EA991CD-12	500	300	1.0	2,880円

グリースポンプ



- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 筒長…273mm

品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-21	500	150	1.0	2,670円
フレキシブルホース付				
EA991CD-22	500	300	1.0	3,000円

● バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

ミニグリースガン



- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 片手操作式グリースガン
- 筒長…182mm
- 適用グリース…手詰めグリース
- フレキシブルホースが接続できるポート付き

品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-201	120	100	0.4	2,130円

Accessory

アクセサリ

グリースポンプ用フレキシブルホース



品番	全長	税抜価格
EA991CD-321	300mm	1,000円
EA991CD-322	450mm	1,160円
スプリングガード付		
EA991CD-326	300mm	870円
EA991CD-327	450mm	1,020円
スイベル付		
EA991CD-331	300mm	1,160円
EA991CD-332	450mm	1,310円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 手動式グリースガン専用

グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)



品番	ノズル	全長	税抜価格
EA991CD-341	13°	150mm	210円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 手動式グリースガン専用

グリースポンプ用ロックカプラー



- レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。

品番	全長	税抜価格
EA991CD-301	93mm	3,480円
EA991CD-302	143mm	5,330円

- 6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
- 使用圧力…550barまで
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0

グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)



品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CD-336	ストレート	330mm	4,250円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能
- 手動&エア式グリースガン専用 ● カプラー付

グリースポンプ用カプラー



- 六角ナットで簡単に締め付け可能
- 手動式グリースガン専用
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0

品番 **EA991CD-306** 税抜価格 **355円**

グリースポンプ用エア抜きバルブ(オート)



- 接続ねじサイズ…M10×P1.0
- グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
- 自動式

品番 **EA991CD-346** 税抜価格 **245円**

グリースポンプ用カプラー(スイベル付)



- 360°回転スイベル付
- 45°の位置でロックできます。
- 手動式グリースガン専用

品番 **EA991CD-311** 税抜価格 **1,890円**

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター



- ピンタイプ用
- 全長…42mm
- ねじサイズ…M10×P1.0
- 手動式グリースガン専用

品番 **EA991CD-316** 税抜価格 **1,060円**

グリースポンプ用充鎮ニップル



- ねじサイズ…M10×P1.0
- ボールチェックを内蔵しています。
- ※他メーカーのグリースガンには使用できません。

品番 **EA991CD-351** 税抜価格 **195円**

Precision Vises

Measuring Tools

精密バイス・測定工具

ドリルプレスバイス



●薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-41	80	70	2.5	10,800円
EA525AW-42	100	92	3.3	13,500円
EA525AW-43	120	110	6.1	20,200円

- 金属のドリルやボール盤、木工用に
- 材質…鋳鉄製

ドリルプレスバイス




●口金に水平・垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-31	75	70	2.7	11,800円
EA525AW-32	100	100	4.7	14,800円
EA525AW-33	125	125	11.5	22,600円

- バイスはボルトで固定できます。
- 材質…鋳鉄製

ドリルプレスバイス(クイックハンドル)

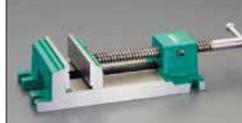

●ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返し作業状況で特に便利です。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-51	150	169	11.5	35,900円

- スピンドルは反時計回り方向に作動します。
- 口金に水平・垂直のV溝付 ●材質…軟鋼

超精密バイス



●材質…スチール
●平行度・直角度…精度:0.008mm・0.012mm

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-1	73	108	3.4	26,900円

[3ウェイ]超精密バイス



●0~90°傾斜できます。
●360°回転ベース(目盛付)
●材質…工具鋼

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-11	50	50	3.5	44,900円
EA525AW-12	100	80	13.4	111,300円

セルフセンターリングバイス



●360°回転ベース(目盛付)
●材質…工具鋼

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AW-21	100	100	14.3	64,600円
EA525AW-22	125	125	26	93,300円
EA525AW-23	150	150	36	118,400円

- 挟む物を自動的に中心に配置し、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。

Vブロック(角度調整付)



品番	適応パイプ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA719DB-41	φ4~40	0.45	15,800円
EA719DB-42	φ4~57	0.85	19,700円
EA719DB-43	φ4~57	1.25	23,700円

品番	サイズ(mm)
EA719DB-41	75×25×34(H)
EA719DB-42	95×30×50(H)
EA719DB-43	95×45×50(H)

- 材質…工具鋼
- 可変角度…60°(目盛付) ●V溝角度…90°
- 角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。

[クランプ付]Vブロック



●構成…Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ)

品番	適応サイズ(mm)	サイズ(mm)	税抜価格
EA719DA-21	φ7~40	70(W)×60(D)×50(H)	26,400円

- (2個価格)
- 精度…平行度・直角度・平面度:0.01mm
- 重量…1.16kg×2個

デプスゲージ(アングルゲージ付)



品番	測定範囲	最小目盛	ベース幅	税抜価格
EA725F-41	0~150mm	0.5mm	100mm	860円

- 材質…スチール製(錆止め黒染め仕上げ)
- 角度…15°・30°・45°
- 深さと角度の両方を測定
- ローレットナットによって最終位置にロックできます。



アングルゲージ付

ディバイダー(スプリング付)



品番	測定範囲	税抜価格
EA725KG-11	75mm	720円
EA725KG-12	100mm	765円
EA725KG-13	150mm	1,010円
EA725KG-14	200mm	1,320円
EA725KG-15	250mm	1,730円
EA725KG-16	300mm	2,020円

- 材質…スチール
- スプリング付
- ★調整ナットで足の開閉を行います。

テーパゲージ



●最小目盛…(表):0.1mm、(裏):0.005
●材質…ステンレス
●隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。

品番	測定範囲	税抜価格
EA725SG-10	(表):1~16mm (裏):1/8~9/8	930円

刻印セット



●材質…高炭素鋼
●プラスチックケース入
※数字の6と9は共用です。

数字(0~9※):9本組			
品番	文字サイズ	全長	シャックサイズ
EA591GA-2	2mm	66mm	6.3mm
EA591GA-3	3mm	68mm	7.9mm
EA591GA-4	4mm	68mm	7.9mm
EA591GA-5	5mm	68mm	10.9mm
EA591GA-6	6mm	68mm	10.9mm
EA591GA-8	8mm	68mm	12.6mm
EA591GA-10	10mm	85mm	15.5mm
EA591GA-12	12mm	85mm	18mm

プロトラクター



●目盛…0~180°、180~0°
●最小読取値…1°

品番	EA720WH-1	税抜価格	1,070円
----	-----------	------	--------

- 半全長…200mm ●材質…ステンレス
- ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。

ドラム缶用液面計



●取付ねじ…3/4" NPT
●全長…表示部:115mm、フロート:125mm
●適用…オイル・軽油・水

品番	EA991JG-41	税抜価格	4,830円
----	------------	------	--------

- 目盛表示…0・50・100・150・210(ℓ)
- 通常油や燃料に使用することが多いですが、水や冷却水を含む様々な液体に使用することができます。

刻印セット



●材質…高炭素鋼
●2~8:プラスチックケース入
●10~12:スチールケース入

英字(A~Z&):27本組			
品番	文字サイズ	全長	シャックサイズ
EA591GB-2	2mm	65.8mm	6.3mm
EA591GB-3	3mm	68mm	7.9mm
EA591GB-4	4mm	68mm	7.9mm
EA591GB-5	5mm	68mm	9.2mm
EA591GB-6	6mm	68mm	10.9mm
EA591GB-8	8mm	68mm	12.6mm
EA591GB-10	10mm	85mm	15.5mm
EA591GB-12	12mm	85mm	18mm



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!



※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。