



# martor

## セーフティカッター特集


martor | マーターは1940年に創立されドイツのゾーリンゲンで80年以上続く歴史あるカッターメーカーです。特に作業者の安全性を最大限に考慮したセーフティカッターは世界中で高い評価を得ています。

THE SAFER WAY TO CUT



### 自動収納式


切断時に対象物から刃が離れると自動的に刃が収納される安全設計

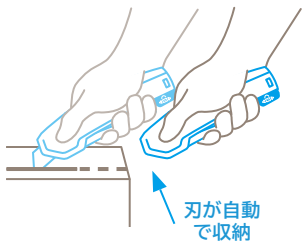

刃が自動で収納



動画で詳しく

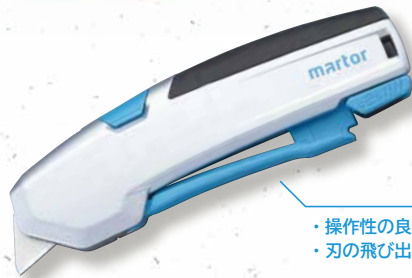

厚物切断可能



SECUPRO 625

- 操作性の良いレバー型ハンドル
- 刃の飛び出しもロック可能

### 【自動収納式】セーフティカッター

品番 EA589CT-6

価格 8,450 円 (税抜)

- 刃長...55.5mm
- 刃厚...0.63mm
- 材質...刃: スチール、本体: アルミニウム
- 切込み深さ...21mm
- 刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能

オプション

先角替刃 (10枚)

品番 EA589CT-24

価格 990 円 (税抜)

セラミック先角替刃 (2枚)

品番 EA589CT-27

価格 3,080 円 (税抜)

### SECUPRO MARTEGO

- 操作性の良いレバー型ハンドル
- 刃の飛び出しもロック可能
- バンドカット、テープカット、フィルムカットに



四角両刃仕様  
1枚で4回使用可能

### 【自動収納式】セーフティカッター

品番 EA589CT-1

価格 6,660 円 (税抜)

- 刃長...26mm
- 刃厚...0.4mm
- 材質...刃: スチール、本体: アルミ・プラスチック
- 切込み深さ...9mm

オプション

角替刃 (10枚)

品番 EA589CT-2

価格 1,080 円 (税抜)

セラミック角替刃 (2枚)

品番 EA589CT-4

価格 2,610 円 (税抜)

### SECUPRO MEGASAFE

#### セーフティカッター (自動収納式)



- 左・右利き兼用
- 切込み深さ...17mm

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-51	55.5mm	19mm	0.63mm	7,040円
EA589CT-24	先角替刃 (10枚)			990円
オプション替刃				
EA589CT-21	先鋭仕様 (10枚)			1,230円
EA589CT-22	フック仕様 (10枚)			2,460円
EA589CT-27	セラミック先角替刃 (2枚)			3,080円

- アルミフルボディで頑丈です。
- 全長...153mm
- 材質...刃: スチール、本体: アルミニウム



### SECUPRO MAXISAFE

#### セーフティカッター (自動収納式)



- 左・右利き兼用
- 切込み深さ...16mm

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-52	55.5mm	19mm	0.63mm	3,100円
EA589CT-24	先角替刃 (10枚)			990円
オプション替刃				
EA589CT-21	先鋭仕様替刃 (10枚)			1,230円
EA589CT-22	フック仕様替刃 (10枚)			2,460円
EA589CT-27	セラミック先角替刃 (2枚)			3,080円

- 両サイドとカッター上部の3方向から刃をスライドすることが可能なので、様々な角度で切断作業が行えます
- 全長...148mm
- 材質...本体: ガラス繊維強化プラスチック、刃: スチール



### SECUPRO MERAK

#### セーフティカッター (自動収納式/軽量)



- 左・右利き兼用
- 切込み深さ...9mm


品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-5	26mm	18.5mm	0.4mm	3,890円
EA589CT-2	先角替刃 (10枚)			1,080円
オプション替刃				
EA589CT-4	セラミック角替刃 (2枚)			2,610円

- 疲れにくい軽量タイプ
- 全長...140mm
- 材質...刃: スチール、本体: プラスチック



### スプリング式

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を放すと収納されます

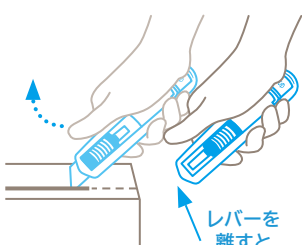

レバーを離すと刃が収納

### SECUNORM 500

#### セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-9	50mm	19mm	0.63mm	3,170円
EA589CT-25	先角替刃 (10枚)			1,040円
EA589CT-28	セラミック先角替刃 (2枚)			2,370円

- 全長...143mm
- 材質...刃: スチール、本体: アルミニウム
- 切込み深さ...17mm
- 刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。

### SECUNORM 500

#### セーフティカッター (スプリング式/短刃)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-10	50.1mm	19mm	0.63mm	3,170円
EA589CT-25	先角替刃 (10枚)			1,040円
オプション				
EA589CR-10	先鋭(深刃)仕様替刃 (10枚)			1,160円
EA589CT-28	セラミック先角替刃 (2枚)			2,370円
EA925DA-1	カッターナイフホルダー			1,350円

- 全長...143mm
- 材質...刃: スチール、本体: アルミニウム
- 切込み深さ...5mm
- ★5mmだけ出る刃先で中の商品傷つけることがありません。



### SECUNORM 300

#### セーフティカッター (スプリング式/軽量)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-14	50.1mm	19mm	0.63mm	2,280円
EA589CT-25	先角替刃 (10枚)			1,040円
オプション				
EA589CR-10	先鋭(深刃)仕様替刃 (10枚)			1,160円
EA589CT-28	セラミック先角替刃 (2枚)			2,370円

- 疲れにくい軽量タイプ
- 全長...143mm
- 材質...本体: ガラス繊維強化プラスチック、刃: スチール
- 切込み深さ...17mm



### SECUNORM PROF 125MDP

#### 【金属探知型】セーフティカッター (スプリング式)



 
左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-18	60mm	19mm	0.6mm	3,820円
EA589CT-23	先鋭替刃 (10枚)			1,500円

- アルミボディと金属探知可能なプラスチックでできています
- 全長...143mm
- 切込み深さ...21mm
- 材質...刃: ステンレス、本体: アルミニウム
- ステンレス刃で錆びにくく、刃の交換も簡単です。

### SECUNORM HANDY MDP

#### 【金属探知型】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-19	39mm	18.4mm	0.3mm	980円
EA589CW-13	角替刃 (10枚)			1,170円

- 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
- 全長...100mm
- 切込み深さ...8.5mm
- 材質...刃: ステンレス鋼、本体: ステンレススチール
- ポケットに入るコンパクトサイズ

### SECUNORM 525

#### 【厚物用】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-58	60mm	19mm	0.63mm	3,430円
EA589CT-21	替刃 (10枚)			1,230円

- 全長...143mm
- 材質...刃: スチール、本体: アルミニウム
- 切込み深さ...21mm
- ★5mmだけ出る刃先で中の商品傷つけることがありません。



### SECUNORM 380

#### 【ロング】セーフティカッター (スプリング式)



左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-16	109.5mm	17.9mm	0.5mm	3,860円

- 全長...170mm
- 材質...刃: スチール、本体: ポリカーボネート
- 切込み深さ...73mm
- 飛び出しロック機能付

適合替刃		税抜価格
EA589CA-3	替刃 (10枚)	375円
EA589CA-4	替刃 (50枚)	1,680円
EA589CA-5	替刃 (300枚)	10,100円

# シートカッター

### シートカッター



引き切りタイプ

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-21	43mm	22mm	0.4mm	5,720円

押し切りタイプ

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-22	43mm	22mm	0.4mm	5,720円
EA589CW-31	替刃(10枚)			1,730円

### シートカッター

左・右利き兼用

- 刃はカバーされており、直接触れることはありません

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-26	43mm	22mm	0.2mm	1,410円
EA589CS-31	替刃(10枚)			765円

オプション替刃

品番	刃厚	先丸替刃	税抜価格
EA589CS-33	0.1mm(10枚)		535円
EA589CS-42		先丸替刃(10枚)	680円

- 全長…100mm
- 切込み深さ…1.9mm
- 材質…刃: スチール 本体: プラスチック

### シートカッター

左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-30	43mm	22mm	0.2mm	2,650円
EA589CS-31	替刃(10枚)			765円

- 全長…115mm
- 切込み深さ…2~10mm
- 材質…刃: スチール, 本体: プラスチック
- 紙、ビニールシート、発泡素材用カッター
- アジャスターによって10mmまで切断面の刃幅調整ができます。

### シートカッター

左・右利き兼用

- 平らな紙やプラスチックフィルムなどの切断に適しています

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-40	43.4mm	22mm	0.2mm	1,080円
EA589CS-42	替刃(10枚)			680円

オプション替刃

品番	刃厚	替刃	税抜価格
EA589CS-41	0.1mm厚替刃(10枚)		535円

- 全長…88mm
- 材質…刃: スチール 本体: プラスチック
- 親指でブレードチェンジャーを押し上げるだけで、ブレードを交換することができます。

### [金属探知型] シートカッター

左・右利き兼用

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-35A	28mm	7mm	0.27mm	630円

- 金属探知プラスチック使用
- 全長…75mm
- シート厚切断能力…3mm
- 材質…刃: ステンレス
- 本体: 金属探知プラスチック
- 金属探知ができる材質のため食品工場等の厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。
- 刃はカバーされているので直接指に当たりにません。

### シートカッター

左・右利き兼用

- 刃はカバーされており、直接触れることはありません

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-36	23mm	7mm	0.3mm	535円

- 全長…76.1mm
- シート厚切断能力…3mm
- 材質…刃: スチール 本体: プラスチック
- 細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
- 使い切りタイプ
- ひも穴付

### シートカッター

左・右利き兼用

- ナイフのノーズの先端は丸く加工されており、引っ掛かりを防止します

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-38	26mm	7mm	0.3mm	535円

- 全長…76mm
- シート厚切断能力…2.7mm
- 材質…刃: スチール 本体: プラスチック
- 使い切りタイプ
- ひも穴付

### シートカッター

左・右利き兼用

- 防錆仕様

品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-37	約11mm	4mm	0.3mm	1,100円

- 全長…71.3mm
- シート厚切断能力…2.25mm
- 材質…刃: ステンレス 本体: プラスチック
- 使い切りタイプ
- ひも穴付
- ノーズ部が短いコンパクト設計で狭い空間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)

# 開梱用カッター

### 開梱用カッター(セーフティガード付)



品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格
EA589CW-10	39	18.5	0.3	3,080円
EA589CW-11	専用レンチ(5個)			710円
EA589CW-12	替刃(10枚)			890円

オプション替刃

品番	替刃	税抜価格
EA589CW-13	ステンレス替刃(10枚)	1,170円

- 全長…205mm
- 材質…刃: スチール, 本体: プラスチック
- バンドカット、テープカット、フィルムカット等の開梱作業が1本でできます。
- クラフトテープの開封やペンキ缶のふたの開け等に便利な爪付
- 安全ガード付で指が刃に近づきにくい構造になっています。
- 別売の専用レンチ(EA589CW-11)を使えば、替刃交換のロックが可能
- 食品工場等、厳重な管理を必要とする現場に最適です。

### 開梱用カッター



品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格
EA589CW-40	38.9	25.8	0.3	2,780円
EA589CW-41	替刃(10枚)			1,950円

- 刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です
- 全長…155mm
- 切込み深さ…6mm
- 材質…刃: スチール 本体: プラスチック
- バンドカット、テープカット、フィルムカット等の開梱作業が1本でできます。
- 替刃1枚付
- 替刃は本体に収納可能です。

### 開梱用カッター



品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格
EA589CW-70	26	18.5	0.4	2,240円
EA589CW-71	替刃(10枚)			1,660円

オプション替刃

品番	替刃	税抜価格
EA589CW-72	ステンレス替刃(10枚)	2,290円

- 頭部に簡易カッター付で刃の深さを3.5mmと5mmに変更できます
- 全長…158mm
- 材質…刃: スチール 本体: ガラス繊維強化プラスチック
- 切込み深さ…4mm
- 刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。

### 開梱用カッター(金属探知反応)



品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格
EA589CW-66	26	18.5	0.4	2,950円
EA589CW-72	ステンレス替刃(10枚)			2,290円

- ボディは金属粉入りプラスチックで、破片が出て金属として探知が可能です
- 全長…158mm
- 材質…刃: ステンレス 本体: 金属探知プラスチック
- 切込み深さ…4mm
- ストラップ取付穴付
- バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。



スマホ専用サイトで操作もスムーズ!

ESCO 商品検索サイト

スマートフォンでも商品検索 在庫確認 が見れる!

### 開梱用カッター



品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格
EA589CW-2	35.6	16	0.29	765円

- 刃の側面を使い分ける事でカッター・スクレーパー・梱包テープカッターとして使用可能
- 全長…147mm
- 切込み深さ…6.2mm
- 材質…刃: スチール 本体: プラスチック
- 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない為、安全にお使い頂けます。
- 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどの切断に。
- 使い切りタイプ

### 開梱用カッター(金属探知反応)




品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格
EA589CW-60	28	4.7	0.5	680円

- 金属粉入りプラスチックボディなので金属として探知可能
- 全長…118mm
- 材質…刃: ステンレススチール 本体: プラスチック
- 3.2mmほどまでの厚みのものをカットできます。
- 替刃交換不要な使い切りタイプ

### [セラミック]開梱用小型カッター

左・右利き兼用



品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CT-60	26mm	18.5mm	0.5mm	2,650円
EA589CT-4	セラミック替刃(2枚)			2,610円

- 全長…102mm
- 切込み深さ…9mm
- 材質…刃: セラミック 本体: ステンレススチール
- ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター
- スプリング式



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
 TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929  
<https://www.esco-net.com/> MAIL: [esco-sp@esco-net.com](mailto:esco-sp@esco-net.com)

株式会社エスコ公式  
 Twitter / YouTube  
 フォロー・チャンネル登録はコチラ!

