


品番：EA758HA-32

品名：[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

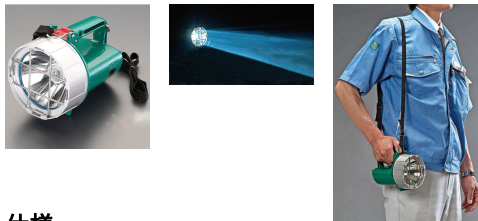

販売価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/07 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0173ページ2124ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	PEP-03D
光源	LED球	明るさ	280ルーメン
サイズ	133(W)×179(D)×150(H)mm	重量(kg)	1.45
使用電池	単1電池×3本(別売)	連続点灯時間	48時間

ガラスを保護する前面ガード付

肩かけベルト付

耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)

アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング

充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。

直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。

屋外用

代替品

品番	EA758HA-31
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.