


品番：EA758SD-81

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イコ-)

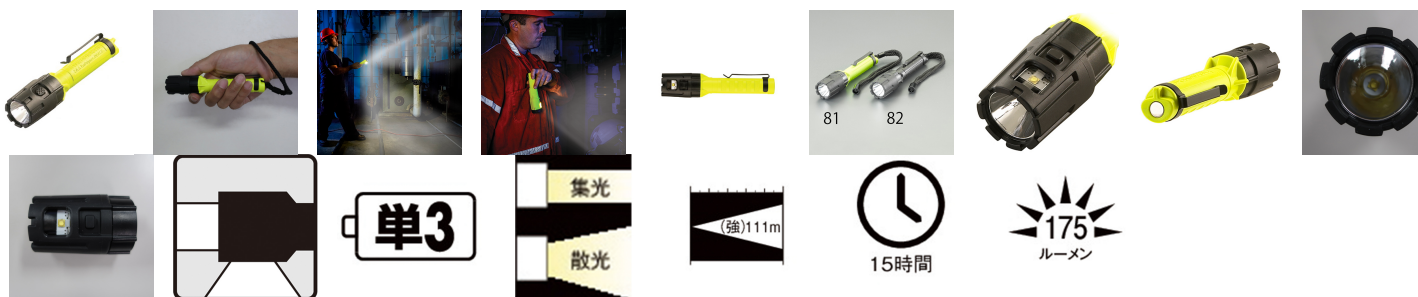

販売価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
カタログ価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2124ページ		



カタログ訂正 24/04/30 光源の訂正。誤: 白色LED球、正: C4スーパーLED球(1018 No.55)

前方と足元を同時に照らすことができます。

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	67751
商品名	DUALIE	使用電池	単3電池×2本(付属)
照射パターン	集光・散光・集光+散光(同時照射)	明るさ	集光(前方):115ルーメン 散光(足元):115ルーメン 集光+散光(同時照射):175ルーメン
連続点灯時間	集光:24時間 散光:24時間 集光+散光(同時照射):15時間	照射距離	集光:111m 散光:17m
光源	C4スーパーLED	材質	本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
サイズ	φ34×155mm	重量	111g(電池含む)
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	2m

カラー	イエロー	
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます		
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。		
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。		
端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。		
SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4		
IECEX規格適合品		
防爆構造（日本国内の防爆規格は取得していません。）		
●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.