


品番 : EA758SJ-10

品名 : [充電式] 作業灯/LED

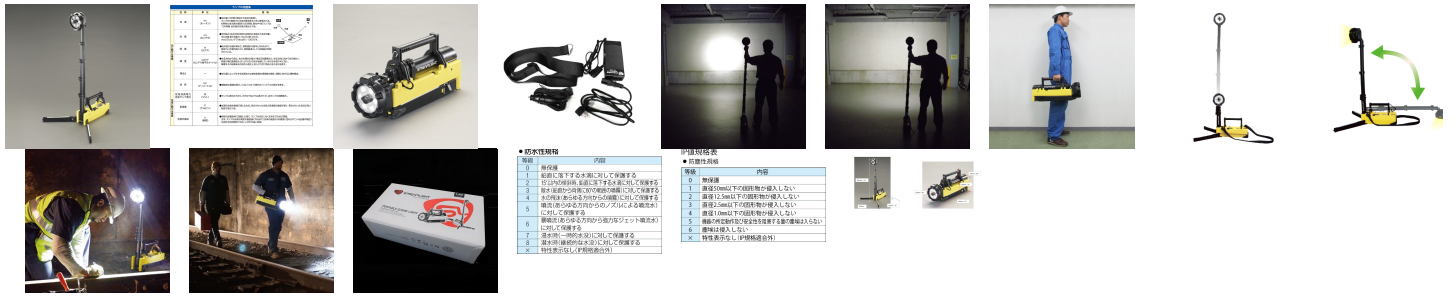

販売価格	172,000円(税抜) / 189,200円(税込)		
カタログ価格	172,000円(税抜) / 189,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/10/06 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2122ページ2147ページ		



耐塵&防水 超強力5300ルーメン! 充電式LED作業灯

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	45673
商品名	PORTABLE SCENE LIGHT	電源	鉛酸蓄電池
照射パターン	集散、散光	照射モード	強、中、弱
明るさ	強: 5,300ルーメン 中: 2,500ルーメン 弱: 1,300ルーメン	光度	強: 42000カンデラ 中: 21300カンデラ 弱: 11600カンデラ
連続点灯時間	強: 4時間 中: 9時間 弱: 18時間	充電時間	約10時間
照射距離	強: 410m 中: 292m 弱: 215m	充電回数	約500回
電球	LED球	材質	本体: 耐衝撃サーモプラスチック レンズ: ポリカーボネート
サイズ	伸長時: 1,830(H)×700(W)×720(D)mm、	レンズ径	114mm

	収納時: 165(W)×560(D)×280(H) mm		
重量	11.3kg(電池含)	防水性能	IP67(水深1mで約30分間の防水性能)
付属品	ショルダーベルト、充電器、 ACアダプター、シガーライターDCアダ プター	替バッテリー	EA758SB-47B
耐塵×防水×超高輝度!最大5300ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯			
携帯と設置の2WAYタイプ			
ライト部分は可動式で上下左右に調整可能			
ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能			
収納式の脚を広げれば安定した設置が可能			
ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます			
マンホール等、上から下方向への照射にも最適です			
AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.