

品番：EA109NC-101

品名：175x355mm ローラー刷毛(仕上用)



販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/10/07 10:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0153ページ		



化学繊維の毛材質
獣毛や植物繊維よりも空気で強い摩擦で
用途に合わせて選別はするにすぎない。
ポリエステル…毛が硬く、薬品に強い。
耐熱性がある。
ナイロン…弾力性がある。化学繊維毛の
なかでは最も耐熱性に優れる。


仕様

<セット内容>	2点セット EA109NE-107(ハンドル)×1 EA109NC-102(ローラー2個入り) ×1	用途	上塗り塗装、仕上げ塗装に最適
材質	ローラー: ポリエステル グリップ: プラスチック シャフト: スチール	毛幅	175mm(7寸)
毛丈	13mm	ローラー内径	38mm
ハンドルサイズ	195(W)×355(L)mm	グリップサイズ	28×26×150(L)mm
シャフト径	7mm	重量	383g
特長	・キメ細やかな美粧仕上げで、抜け毛の少ない無泡タイプ。 ・長時間の作業でもヘタリが少ない ・塗料の含みが良く、作業性も良好 ・ハンドルエンドに延長ポール取付用穴付(メスネジ付)	適応塗料	各種エマルジョン塗料・溶剤・ウレタン・シリコン・フッ素樹脂塗料。

●無泡タイプ…塗装時に気泡が出にくい構造

代替品

品番	EA109NE-202
----	-------------

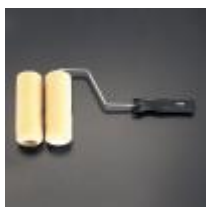

コメント 175mm/13mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.