


品番：EA109ND-101

品名：25.4mm(5mm) ローラー刷毛セット

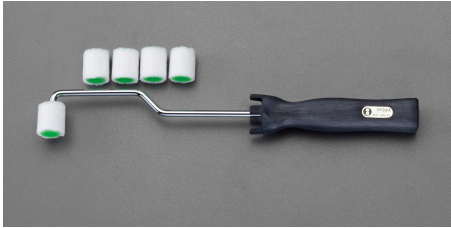

販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 10:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0159ページ		



品番	仕様
EA109ND-101	仕上げ塗装のタッチアップ
EA109ND-102	内装面のタッチアップ作業に最適
EA109ND-103	本業用の塗装・研磨作業に最適
EA109ND-104	研磨材によるタッチアップ
EA109ND-105	本業用の塗装・研磨作業に最適
EA109ND-100	仕上げ塗装のタッチアップ

化学繊維の毛材質
軟毛や硬毛繊維よりも堅固で強い摩擦で用途に応じて選別されることになり、ポリエステルは毛が硬く、革面に強い。耐摩耗性がある。ナイロンは弾力性があり、化学繊維のなかでは最も耐摩耗性に優れる。

仕様

<セット内容>	2点セット EA109ND-106(ミニローラー) 入数: 5本×1パック EA109ND-100(ハンドル)×1本		
EA109ND-106(ミニローラー)仕様 ・毛材質: ポリエステル ・毛幅: 25mm ・毛丈: 5mm ・ローラー外径: 24mm ・ローラー内径: 18mm ・形状: 短毛 ・重量: 30g			
仕上げ塗装のタッチアップ作業に最適です。			
EA109ND-100(ハンドル)仕様 ・材質: 軸: スチール、グリップ: プラスチック ・全長: 330mm ・軸径: 6mm ・重量: 110g			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.