


品番 : EA115HH-1

品名 : 1.6L 超音波洗浄機

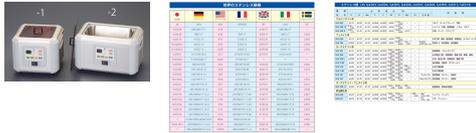

販売価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0632ページ		



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-801
槽内寸法(幅×奥行×高さ)	152×137×100mm	槽外寸法(幅×奥行×高さ)	230×217×194mm
槽容量	1.6L	本体重量	3kg
ヒーター容量	50W	電源	AC100V(50/60Hz)
発振周波数	44kHz、PZT、他励発振	材質	洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、 操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー: ABS樹脂
タイマー設定範囲	最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3 時間:1時間刻み)	付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱 着式コード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.