


品番 : EA115HH-2

品名 : 2.6L 超音波洗浄機

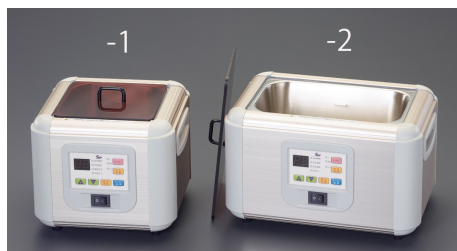

販売価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
カタログ価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0632ページ		



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-802
タイマー設定範囲	最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み)	ヒーター容量	80W
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(アルミニウム)、操作パネル・取手(PP樹脂)、コーナー(ABS樹脂)	槽外寸法(幅×奥行×高さ)	319×217×194mm
槽内寸法(幅×奥行×高さ)	237×137×100mm	槽容量	2.6L
電源	AC100V(50/60Hz)	発振周波数	44kHz、PZT、他励発振
本体重量	4kg	付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.