



品番：EA115JS-98

品名：1/8"x20m スズランノズル付ハイ°クリーニングキット

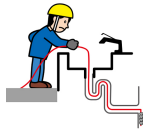

販売価格	129,300円(税抜) / 142,230円(税込)		
カタログ価格	129,300円(税抜) / 142,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2543ページ		

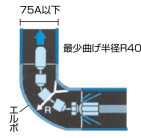

仕様

メーカー	スーパー工業	型番	04000097
ホースサイズ	内径:3.6mm 外径:8.3mm(1/8")	ホース長	20m
適応パイプ径	75A以下(最小曲げ半径R40)	耐圧	21MPa以下
使用温度	90℃以下		

スズランノズル付き

ホース先端のスズランノズルが逆噴射し、パイプ(管)内を洗浄できます。

管径75Aタイプ曲がりの多いパイプ(管)洗浄に最適!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.