


品番：EA115KM-110C

品名：AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0056ページ2538ページ		

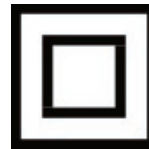

ESCOオリジナルセット!

付属の延長コードを使用して最大15mの高圧ホース延長が可能

### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K2クラシックプラス ※ESCOオリジナルセット	用途	自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
電源	100V(50/60Hz)	吐出水量(最大)	330L/h
吐出圧力(最大)	8MPa	モーター出力	1.0kW
消費電力	1,000W	定格使用時間	最大1時間
給水温度	最大40℃	サイズ	本体:462×171×243(H)mm ケース:538×359×347(H)mm
電源コード長さ	5m	本体重量	3.9kg
ケース容量	38L	付属品	トリガーガン、バリオスプレーランス、高圧ホース5m+延長高圧ホース10m、洗剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカップラー、収納ケース
防水性能	IPX5		

水道ホースは付属していません。

付属のケースは高衝撃性コポリマーを使用。

フタ、本体とも強度抜群なので、作業時の踏み台としても使用できます。両開き可能、施錠可能、大型ハンドル付で使いやすさ抜群です。

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。

標準装備のバリオスプレーランスは水圧が調節できるので洗車から網戸の洗浄まで様々な場所に便利。

自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(フィルター、自吸用ホースが必要です)。

#### <軽量&コンパクト>

本体は3.9kgと小さくて軽いので、高圧洗浄するときもラクに持ち運びができます。

#### <標準装備ノズル>

バリオスプレーランス:圧力調整が可能な広角ノズルです。圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。

#### <洗浄剤タンク付き>

洗浄剤を入れるタンクが付いており、洗浄剤の使用にも便利。

二重絶縁

高圧ホース取付部はねじ仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

### 代替品



**品番** EA115KM-110D

**コメント** 変更点:高圧洗浄機、延長ホース

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.