


品番 : EA115SA-76

品名 : [EA115SA-71,-72用] 洗浄液

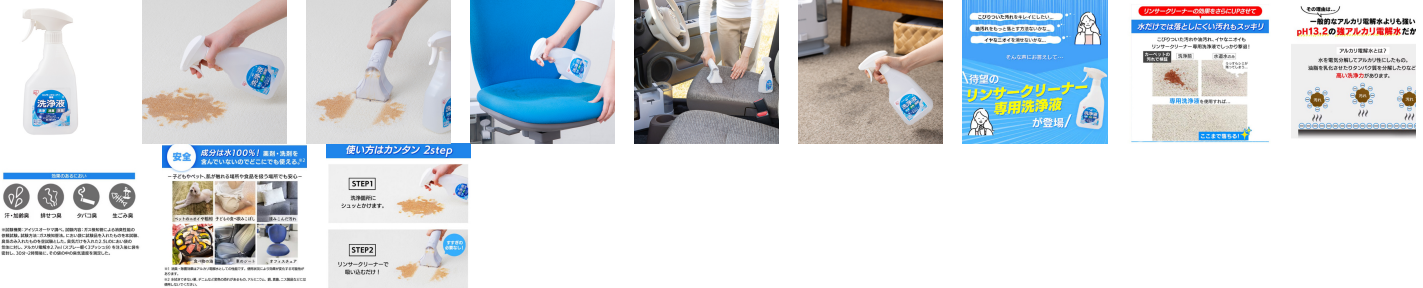

販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2024/10/06 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2530ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RNSE-460
仕様	布用染み抜きクリーナー用洗浄液	内容量	460ml
サイズ(W×D×H)mm	100×65×212	重量(g)	540
材質	炭酸カリウム換算1%未満	標準使用濃度	原液
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none">・クリーナー本体には入れないでください。・飲んではいけません。・スプレーを外すとき、液が飛び出す恐れがあるので注意してください。・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないでください。・他の容器に移し替える場合は、注意事項などをよく読んで使用してください。・使い終わった容器はよく洗ってから処理してください。・一度、目立たないところで試して、変色等の発生がないか確認の後にお使いになってください。・水拭きできない革、デニムなど変色の恐れがあるもの、アルミニウム、銅、真		

鋸、ニス製品などには使用しないでください。

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・ノズルの先を「OFF」に回転させ、液漏れがないようにして直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・洗浄・消臭・除菌効果は、アルカリ電解水としての性能です。使用状況により効果に変化する可能性があります。

※クリーナーは別売りです。

強アルカリ性

リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。

油污れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。

pH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。

消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。(洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です。)

【使い方カンタン2STEP】

STEP. 1 / 洗浄箇所にシュッとかけます。

STEP. 2 / リンサークリーナーで吸い込むだけ!

【清潔でキレイに】

強アルカリ性でウイルス不活性効果あり“ウイルス減少率99%以上”。

“除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いため圧倒的洗浄力!

(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。/※洗浄液としての効果です。使用状況により効果は異なります。/※すべてのウイルスを除去するわけではありません。)

【臭いにおいを消してスッキリ】

最大99%の消臭効果※!

汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!

(※試験機関: メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL [スプレー軽く3プッシュ分] を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.