


品番：EA124DL-91A

品名：15/20mm x 10m サラサウォーターホース(糸入/防藻)

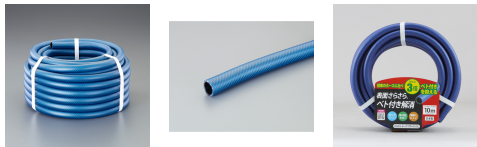

販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/10/06 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

内径×外径(mm)	15×20	全長(m)	10
使用圧力(MPa)	0.8	材質	PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲	0~60℃	使用流体	水
耐寒性	脆化温度-39℃		
糸入り			
藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様			
ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工			
使用圧力は23℃時目安			
ねじれにくいツインネット構造			
収納しやすいスリムタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.