



品番：EA125FL-7A

品名：9.53/ 12.7mmx10m フッ素樹脂チューブ (PFA)

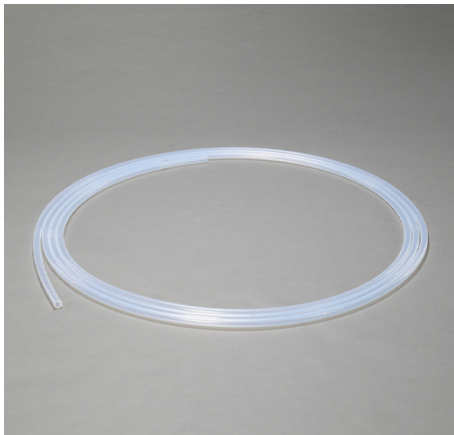

販売価格	55,700円(税抜) / 61,270円(税込)		
カタログ価格	55,700円(税抜) / 61,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

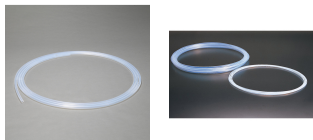

耐熱、耐寒性が特に優れています。

仕様

材質	PFA	使用流体	空気、水
外径×内径(mm)	12.7×9.53	全長	10m
最高使用圧力	0.98MPa	使用温度	最高260℃
使用温度範囲	-65℃～260℃	カラー	半透明

耐熱、耐寒性が特に優れています。

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。

耐候性に優れ経年変化がありません。

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。

難燃性です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.