


品番 : EA153HA-1

品名 : AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

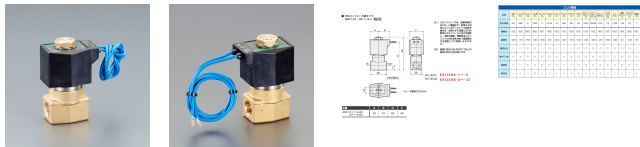

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,300円(税抜) / 4,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,300円(税抜) / 4,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2024/10/06 18:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1074ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| メーカー | CKD | 型番 | AB31-01-1 |
| 使用流体 | 空気・水・低真空・灯油・油(50m ³ /s以下) | 作動圧力差 | 0~5MPa |
| 耐圧力 | 25MPa(水圧にて) | 流体温度 | -10~60℃(凍結なきこと) |
| 周囲温度 | -20~60℃ | 耐熱クラス | クラス130(B) |
| 弁構造 | 直動式ポペット構造 | 材質 | ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム |
| 接続口径 | Rc1/8" | オリフィス径 | 1.5mm |
| 最高作動圧力差 | 空気:2.5MPa 水・温水・灯油:2.5MPa 油(50/m ³):2.5MPa 蒸気:1.0MPa | 最高使用圧力 | 5MPa (流体:蒸気の場合は1MPa) |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 皮相電力 | ・保持時 50Hz:12VA 60Hz:10VA ・起動時 50Hz:17VA 60Hz:14VA |
| 消費電力 | 50Hz:5.2W 60Hz:3.8W | 重量 | 350g |

| | | | |
|-------------|-----|------|---|
| 切替方向 | 2方向 | コード色 | 青 |
| 自在取付 | | | |
| AB31・41シリーズ | | | |
| NC(通電時開)形 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.