

品番 : EA153HA-6


品名 : A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1074ページ		



品番	EA153HA-6
品名	A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
メーカー	CKD
型番	AB31-02-2
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(50m ³ /s以下)
耐圧力	25MPa(水圧にて)
周囲温度	-20~60℃
弁構造	直動式ポペット構造
接続口径	Rc1/4"
オリフィス径	2.0mm
最高作動圧力差	空気:1.5MPa 水・温水・灯油:1.5MPa 油(50/m ³):1.5MPa 蒸気:1.0MPa
定格電圧	AC200V(50/60Hz)
消費電力	50Hz:5.2W 60Hz:3.8W
重量	350g

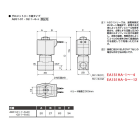

仕様

メーカー	CKD	型番	AB31-02-2
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(50m ³ /s以下)	作動圧力差	0~5MPa
耐圧力	25MPa(水圧にて)	流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度	-20~60℃	耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	直動式ポペット構造	材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
接続口径	Rc1/4"	オリフィス径	2.0mm
最高作動圧力差	空気:1.5MPa 水・温水・灯油:1.5MPa 油(50/m ³):1.5MPa 蒸気:1.0MPa	最高使用圧力	5MPa (流体:蒸気の場合は1MPa)
定格電圧	AC200V(50/60Hz)	皮相電力	・保持時 50Hz:12VA 60Hz:10VA ・起動時 50Hz:17VA 60Hz:14VA
消費電力	50Hz:5.2W 60Hz:3.8W	重量	350g

切替方向	2方向	コード色	赤
自在取付			
AB31・41シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.