


品番：EA159DB

品名：28,000rpm/3mm・6mm エア・グライダークット

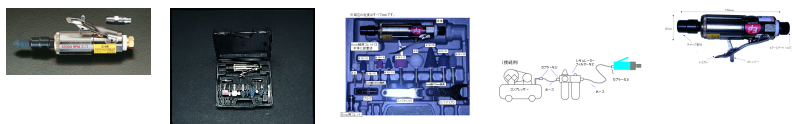

販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1054ページ		



仕様

全長	150mm	重量	400g
用途	金型、金属の錆落しに	使用圧力	0.59MPa
エア消費量	115L/min	回転数	28,000rpm
使用コンプレッサー	2.2kw	吸入口	Rc(PT)1/4"
チャックサイズ	6mm, 3mm	付属品	6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本 6mm・3mm用コレット
ケースサイズ	200×230×50mm		
プラグ付			
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。			

代替品

	品番 EA159DB-1 コメント 変更点: 回転数、全長
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.