


品番：EA162MC

品名：12,000rpm/75x100mm エアーサンダー/吸塵式

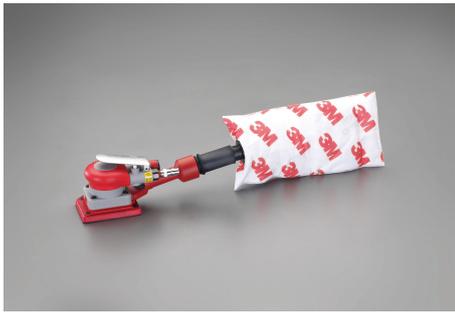

販売価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1052ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	20431
吸塵タイプ			
全長	143mm	重量	720g
エア消費量	480L/min	吸入口	Rc(PT)1/4"
回転数	10,000rpm	最大使用圧力	0.62MPa
パッドサイズ	75×100mm	回転方式	オービタル
付属品	ディスクパッド(EA162MA-11)、レンチ、潤滑油、カブラー(20PM)、集塵用フィルターバック(EA162MA-21)		
吸塵タイプは、コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。			
用途	塗装前の下地調整、木工表面研磨作業などに。		

代替品

	品番	EA162KK
	コメント	メーカー違い仕様をご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.