


品番：EA432BA-14A

品名：38.10mm 銅管ソケット(1個)

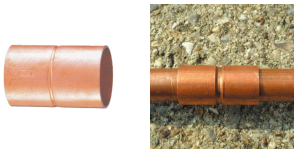

販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0030ページ		



#### 仕様

サイズ	38.10mm	重量(g)	90
材質	銅	入数	1個

銅管継手

ストレート

#### 【はんだ及びろう付けのポイント】

- ・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
- ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
- ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
- ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
- ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。
- ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
- ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.