


品番：EA440BZ-85

品名：φ 50xφ 90mm 銅管全衽 固定金具(衽 方式)

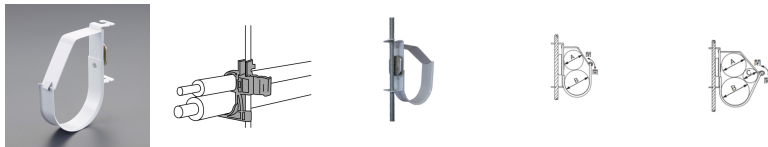

販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2024/10/06 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ 50×φ 90mm(2本組み合わせた場合) φ 45.4×φ 48.6×φ 59.1mm(3本組み合わせた場合)	目安サイズ	保温材厚: 10×20mm、 10×10×20mm 銅管サイズ: φ 25.4×φ 44.45mm、 φ 28.58×φ 38.1mm、φ 25.4×φ 28.58×φ 19.05mm
最大荷重	30kg		

回転体をねじ方式で固定

セーフティクリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。

バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。

配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具

冷媒配管用の吊金具

W3/8全ねじ棒だけでなく、8、9mmの丸棒にも取付固定できますが、最大荷重は12kgまで。

エポキシ樹脂粉体塗装

軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.