


品番：EA521TV-15D

品名：150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



販売価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
カタログ価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0611ページ		

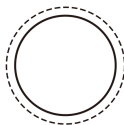

名称	用途例	用途例
平やすり	平面の仕上げ	平面の仕上げ
半丸やすり	曲面の内側や、底面の仕上げ	曲面の内側や、底面の仕上げ
丸やすり	丸の内側の仕上げ	丸の内側の仕上げ
角やすり	鋭角を二面削り上げるのに使用する	鋭角を二面削り上げるのに使用する
三角やすり	鋭角の内側や、底面の仕上げ	鋭角の内側や、底面の仕上げ

仕様

全長	200mm	刃長	150mm
グリップ長	平・半丸:100mm 丸:90mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:16×4 半丸:16×4.5 丸:φ6	材質	合金工具鋼(SKS-8)
形状	平・半丸・丸(3本セット)		

複目

柄付

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。

平: 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。

半丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

