



品番：EA521TW-15D

品名：150mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)

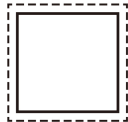

販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0611ページ		

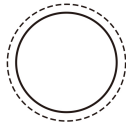

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		管内の内径仕上げ等の仕上げ
丸形やすり		管内の内径仕上げ等の仕上げ
角形やすり		軸受等の溝仕上げ等の仕上げ
三角形やすり		溝の仕上げ等の仕上げ

### 仕様

全長	190mm	刃長	150mm
グリップ長	平・半丸・角・三角:100mm 丸:90mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:16×4 半丸:16×4.5 丸:φ6 角:6 三角:12	材質	合金工具鋼(SKS-8)
形状	平・半丸・丸・角・三角(5本セット)		
複目			
柄付			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			
平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。			
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。			
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			
三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.