


品番：EA526SH-100A

品名：0-103mm/ 60mm シャコ万力




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,190円(税抜) / 3,509円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,190円(税抜) / 3,509円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2024/10/06 16:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0094ページ | | |

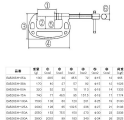

仕様

| | | | |
|-------------------|---------------|----------|-------|
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B100V |
| 用途 | 重量物の固定に | 材質 | 特殊工具鋼 |
| サイズ | 100mm | クランプ範囲 | 103mm |
| 口の深さ | 60mm | シャフト径 | 19mm |
| 荷重 | 3100kgf | スイベルヘッド径 | 25mm |
| スイベルヘッド付、振り角度:12° | | | |
| 重量 | 1500g | | |
| 吊り具として使用しないでください。 | | | |

代替品

| | |
|--|------------------------------|
|  | 品番 EA526SG-5 コメント 0-100mm |
|--|------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

