


品番：EA546CB-4

品名：80mm/450mm ハ°レンチ(アルミ合金/被覆管用)

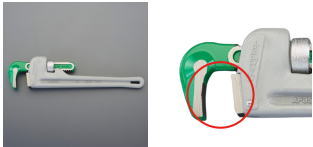

販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0196ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	AP450N
呼び全長	450mm	適合パイプ外径	15~80mm
くわえられる管の呼び寸法	15A~65A	重量	1.7kg
材質	アルミ合金・特殊合金鋼	仕上げ	シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装
熱処理	歯部硬度:52~58HRC		

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい

本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品

品質は、JIS H強力級に相当します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.