


品番：EA546CB-5

品名：90mm/600mm ハ°レンチ(アルミ合金/被覆管用)

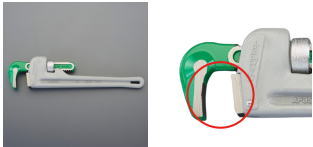

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,100円(税抜) / 25,410円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,100円(税抜) / 25,410円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/10/06 18:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0196ページ                      |      |   |



#### 仕様

|              |               |         |                   |
|--------------|---------------|---------|-------------------|
| メーカー         | スーパーツール       | 型番      | AP600N            |
| 呼び全長         | 600mm         | 適合パイプ外径 | 20~90mm           |
| くわえられる管の呼び寸法 | 15A~80A       | 重量      | 2.7kg             |
| 材質           | アルミ合金・特殊合金鋼   | 仕上げ     | シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装 |
| 熱処理          | 歯部硬度:52~58HRC |         |                   |

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい

本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品

品質は、JIS H強力級に相当します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.