


品番：EA557CA-1

品名：#1x100mm [+]
ドライバー(細軸 クリスタル)

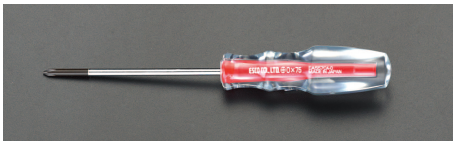

販売価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
カタログ価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 86 (2024/10/07 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0538ページ		



プラスドライバー 径の長さ	ねじの呼び径
1番(E1)	2.0mm以下
2番(E2)	3.0mmまで
3番(E3)	3.5mm程度
4番(E4)	7.5mm以上

※細軸・細柄・細軸に適合した、片端プラスドライバー専用設計です。
※この商品は、ねじの呼び径が2mm以下のものに適用されます。



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	軸径	3mm
先端	#1	軸長	100mm
全長	170mm		
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル			
細軸タイプ			
先端マグネット付			
生産国	日本		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.