


品番：EA579BK-2

品名：75mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)

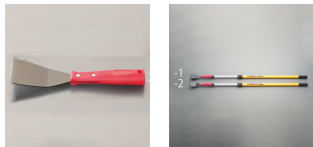

販売価格	2,890円(税抜) / 3,179円(税込)		
カタログ価格	2,890円(税抜) / 3,179円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/10/07 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0122ページ		



#### 仕様

材質	刃:カーボンスチール ハンドル:ポリプロピレン	腰の硬さ	硬
刃の形状	ベンドタイプ(角度:20°)	全長	265mm
刃幅	75mm	グリップ最大径	約32mm
重量	181g	刃厚	2mm
ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付			
EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。			
柄のデザイン多種有り(指定はできません)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.