


品番：EA589AS-26

品名：167mm カッターナイフ(先端爪付)

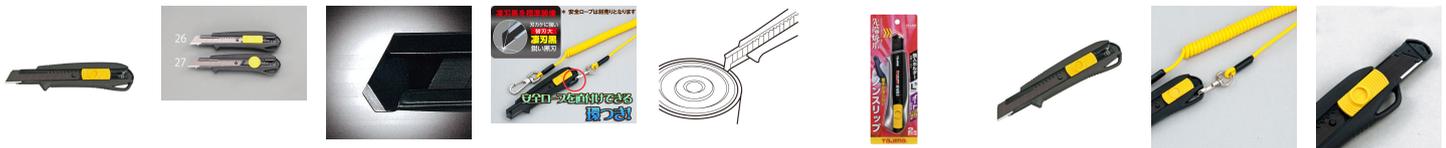

販売価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2024/10/06 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1869ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	DC-L560BBL
ロック	オート	サイズ(mm)	刃長:100 刃幅:18 刃厚:0.5
材質	本体:エラストマー樹脂 刃:SK120	全長	167mm
重量	99g		

●カッターナイフ替刃の適合…刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

オートロック式(ロック力25kg)

厚物切断用

ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用

しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。

安全ロープ取付用環付。

凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)

刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.