


品番：EA589CT-56

品名：143mm カッターナイフ(セーフティ・金属探知反応)

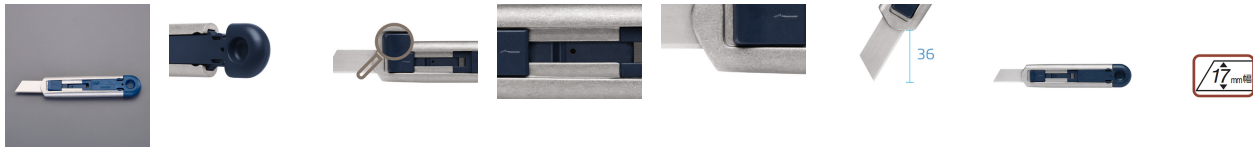

販売価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
カタログ価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2024/10/07 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1871ページ		



カタログ訂正 24/06/21 ●(誤)自動収納式 (正)スプリング式 (NO.55 1012)

金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	11900771.02
商品名	SECUNORM PROFI40 MDP	刃長	71mm
刃幅	17mm	刃厚	0.5mm
全長	143mm	材質	本体:アルミニウム 刃:ステンレス
ロック	オート	切込み深さ	36mm
用途	段ボール(3層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー、繊維、ポリスチレンフォーム、フリース、フェルト、PVC		

金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます

本体は塗装を施していない為、使用中に剥がれ落ちる心配がありません

刃のプラスチックホルダーは頑丈なアルミハンドルの中に収納されています

大きな切り込み深さは、多層段ボールや袋物、あらゆる種類のフィルムの切断に最適です。ステンレス製の高品質な刃は、破損の危険性が極めて低いことが特徴です

スプリング式

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。

左・右利き兼用

X線も検知可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.