


品番：EA589CT-58

品名：143mm カッターナイフ(セーフティー・厚物用)

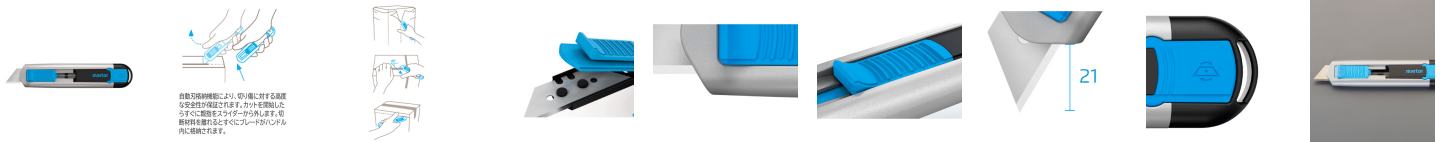

販売価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2024/10/07 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1871ページ		



カタログ訂正 24/09/04 自動収納式ではありません。(No.55 1205)

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます

仕様

メーカー	martor(マーター)	型番	52500410.02
商品名	SECUNORM 525	刃長	60mm
刃幅	19mm	刃厚	0.63mm
全長	143mm	材質	本体:アルミニウム 刃:スチール
切込み深さ	21mm	用途	段ボール3枚まで ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク プラスチック製結束バンド ロールから材料をスラブ加工する 発泡スチロール、ポリスチレン PVC 袋詰め品 フリース テープ 箔または紙の層 糸、紐 ゴム

左・右利き兼用

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます。

スプリング式

ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定させた刃にアクセスできます。

セラミック刃対応

ストラップホール付

耐摩耗性

人間工学に基づいた設計

2枚刃ブレード

アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。

最も過酷な用途にも対応します。

スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。

大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.