


品番 : EA612SB-17C

品名 : [80個組] 工具セット



販売価格	238,000円(税抜) / 261,800円(税込)		
カタログ価格	238,000円(税抜) / 261,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

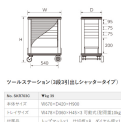

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	SK7005C
<セット内容>	80点	総重量	53kg
(3/8")ソケット(六角)	8・10・12・13・14・17・19mm	(3/8")ディープソケット(六角)	8・10・12mm
(3/8")ラチェットハンドル	180mm	(3/8")エクステンションバー	150mm
(3/8")首振りエクステンションバー	75mm	(3/8")Hexビットソケット	4・5・6・8・10mm
(3/8")(+)ビットソケット	#2×37mm	めがねレンチ(45°×6°ロング)	8×10・10×12・14×17・17×19・22×25
めがねレンチ(ストレートショート)	7×8・10×12・12×14mm	スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17
(-)樹脂柄ドライバー	6.3×100・8×150mm	(+)樹脂柄ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)割柄ドライバー	10×150mm	(-)ソフト細軸ドライバー	4×200mm
(-)樹脂柄スタビードライバー	6.3×25mm	(+)樹脂柄スタビードライバー	#2×25mm
(-)ベビードライバー	2.5×75mm	(+)ベビードライバー	#0×75mm
モンキーレンチ	250mm	コンビネーションプライ	200mm

		ヤー	(ソフトグリップ付)
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	159mm
ボールピンハンマー	720g	プラスチックハンマー	450g
(3/8")プラグソケット(6角)	16・18・20.8mm	ニップルレンチ	(4.5・5.1・5.8・6.1・6.4・6.6mm) ×100(L)mm
軸用スナップリングプライヤー	19～30mm	穴用スナップリングプライヤー	19～30mm
スナップリングプライヤー先端クローセット	直型先端クローロング(φ1.5・φ2.0mm)×各1対 平型×1対 曲型(φ1.5・φ2.0mm)×各1対	ボールポイント六角棒レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
T型レンチ	8・10・12・14mm	組やすり(5本組)	平・半丸・丸・角・三角
プレーキドラムピストライバー	#3×270mm	テンションスプリングツール	153mm
高級スクレーパー(硬鋼刃)	18×180mm	(3/8")ハンドル	110(L)×140(H)mm
ロッキングプライヤー	180mm	マグネット付パーツトレイ	丸形 φ150×41mm 材質:ステンレス
ツールワゴン	本体サイズ:670(W)×420(D)×900(H)mm トレイサイズ:478(W)×360(D)×45(H)mm×3(耐荷重10kg) 重量:39kg キャスター:自在×2、固定×2 付属品:トップマット×1、仕切板×8、ダイヤル錠×1 材質:スチール		

二輪車用工具セットです。

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー
収納品の保護や管理に最適なシャッター付き

片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.