


品番：EA617DY-17

品名：1/2"DRx17mm ディープソケット

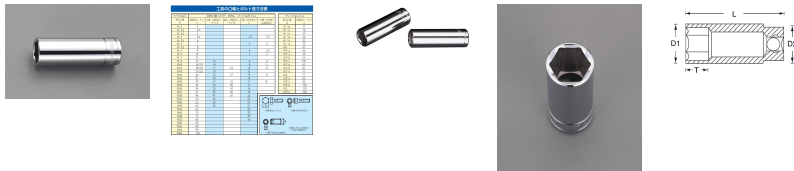

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 975円(税抜) / 1,073円(税込) | | |
| カタログ価格 | 975円(税抜) / 1,073円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 41 (2024/10/07 00:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0439ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13417 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 17 |
| 外径(mm) | 23.5 | 全長 | 77mm |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | | | |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | | | |
| 6ポイントソケット | | | |
| 表面は美しいミラー仕上げ | | | |
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):23.5●ソケット外径(D2差込部;mm):23.5●ソケット深さ(T;mm):36 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.