 



品番 : EA617YE-102

品名 : 3/8"DRx 5/16" ディープソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,260円(税抜) / 4,686円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,260円(税抜) / 4,686円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2024/10/07 04:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0401ページ                      |      |   |

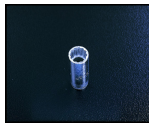

#### 仕様

|  |                   |                     |          |
|--|-------------------|---------------------|----------|
| メーカー   | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番                  | 46A-5/16 |
| 差込角  | 3/8"              | 対辺(インチ)             | 5/16     |
| 重量(g)  | 35                | 全長(L;mm)            | 54       |
| ソケット部外径(d1; mm)                              | 11.7              | 差込部                 | 16.5     |
| ソケット奥内径(d3; mm)                              | 7                 | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 9        |
| 最大奥行き(t2; mm)                                | 42.5              |                     |          |
| 12角タイプ                                       |                   |                     |          |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRディープソケット |                   |                     |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.