
 
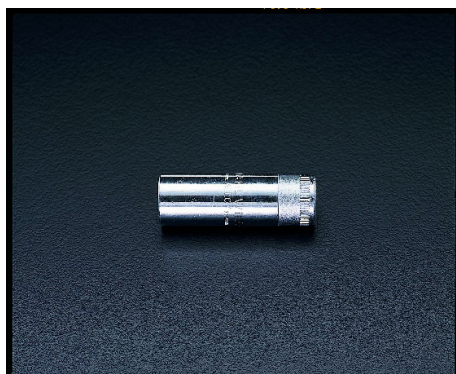


品番 : EA617YE-110

品名 : 3/8"DRx 3/4" ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,990円(税抜) / 5,489円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,990円(税抜) / 5,489円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/07 06:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0401ページ | | |

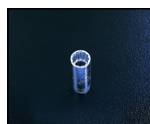

仕様

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46A-3/4 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺(インチ) | 3/4 |
| 全長(L;mm) | 65 | ソケット部外径(d1; mm) | 25.2 |
| 差込部外径(d2; mm) | 23 | ソケット奥内径(d3; mm) | 18 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 30 | 最大奥行き(t2; mm) | 52 |
| 重量(g) | 137 | | |

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.