 

 


品番 : EA617YE-14

品名 : 3/8"DRx14mm ディープソケット

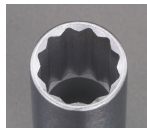

販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2024/10/07 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0401ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	46-14
差込角	3/8"	対辺	14mm
重量(g)	75g	材質	クロム合金鋼
全長(L;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	19.4
差込部外径(d2;mm)	17.5	ソケット奥内径(d3; mm)	13
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	25	最大奥行き(t2;mm)	45.8
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.