
 


品番：EA701BA-63

品名：表面用温度センサー(90° 角度付)

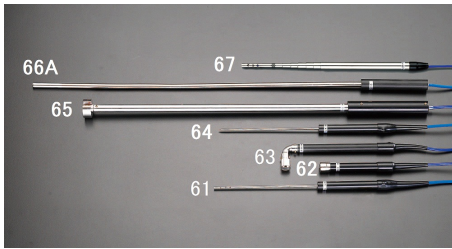

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,600円(税抜) / 22,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,600円(税抜) / 22,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/07 00:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0821ページ0825ページ0831ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|------|--|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-500L |
| 名称 | 表面用[L型]温度センサー | 温度範囲 | -40~500℃ |
| センサーサイズ | φ15×40mm | 許容差 | ±2.5℃: -40 ~ +333℃、±0.0075・ t : +333 ~ +500℃ |
| サイズ | 40(W)×165(D)×15(H)mm | コード長 | 約1m |
| 重量 | 約60g | 材質 | SUS304 |
| 防水性能 | なし | 対応製品 | ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか |
| 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 | | |

・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+)**極線/クロメル**、(-)**極線/アルメル素材**の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.