


品番：EA701BG-11

品名：-40/ +170°C 表面センサー(マグネット付)

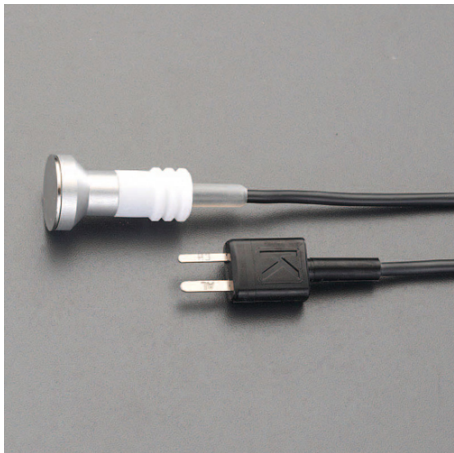

販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



カタログ訂正 24/01/29 固定ケーブル長の訂正。誤:1.2m、正:1.6m(9025 No.55)

仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	06024792
仕様	金属表面計測用	測定範囲	-40~+170°C(K熱電対)
精度	±2.5°C	センサー部	φ20×35mm
応答速度	150秒	重量	44g
吸着力	20n	インターフェイス	プラグ熱電対
1.6m固定ケーブル付			
金属面の表面温度をより正確に測定するためのマグネット表面温度プローブで測定誤差を最小限にして測定できます。			
20Nの磁石の吸着力でプローブを固定して表面温度を測定できるので、ロガーなどでの記録もしっかりできます。			
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.