


品番：EA701BG-8

品名：-40/ +800° C 速応芯温センサー

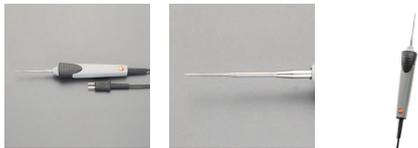

販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06022693
測定範囲	-40~+800°C(K熱電対)	精度	±1.5°C
センサー部サイズ	φ5×60mm(グリップ除く)、先端: φ1.5mm	応答速度	3秒
重量	150g	保護等級	IP54
材質	プラスチック		

1.2m固定ケーブル付

高速応答防水浸漬芯温プローブ、ペースト状や半固体、液体、大気中の温度を測定。

プローブ先端部は極めて細く、応答速度3秒で素早く温度を測定します。

IP54の防水仕様なので測定中に水が飛び散っても問題なくお使いいただけます。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、  
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A  
旧EA701AJ・AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

